

## AI-XL 10 -12 RD

Codice articolo: 3201958

La figura illustra una versione dell'articolo

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201958>

Cappuccio, Lunghezza: 24 mm, Colore: rosso

### Dati commerciali

EAN	 4 017918 117405
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,66 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 665 (CL-2009)

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 03.03.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Informazioni generali

Lunghezza (b)	24 mm
Colore	rosso
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Temperatura intervallo breve	120 °C
Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	Plastica

Lunghezza anelli	12 mm
Misure interne collare isolante (d)	10,2 mm
Diametro anelli	4,6 mm
Spessore collare isolante	0,3 mm
Spessore parete anelli	0,2 mm

## Omologazioni



Omologazioni


cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

Disegno quotato

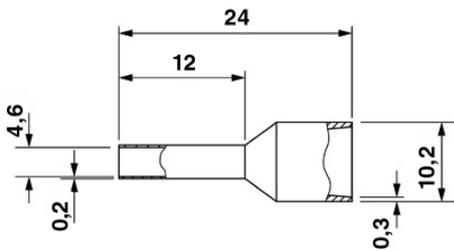

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.