

C-BCI 2,5/2,8

Codice articolo: 3240046



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240046>

Ponticello piatto a pettine, blu, 1,5 - 2,5 mm²,

Dati commerciali

EAN	 4 046356 452649
VPE	100
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	0,92 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 673 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 23.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	28,5 mm
Larghezza (a)	2,8 mm
Colore	blu
Lunghezza di spelatura	8 mm
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	rame
Lunghezza zona di contatto	17,5 mm
Lunghezza collare isolante (c)	11 mm
Misure interne collare isolante (d)	4,5 mm
Spessore materiale (g)	0,8 mm

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

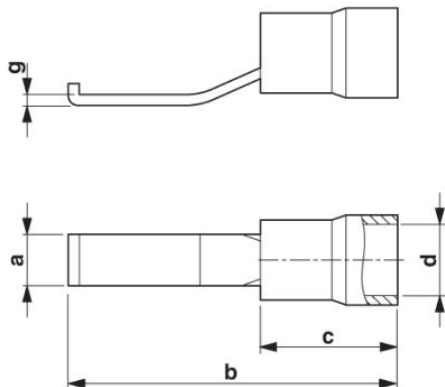

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.