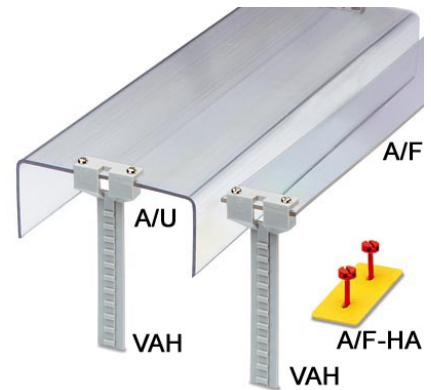


A/F 60 METER


Codice articolo: 1004979

La figura illustra una combinazione delle versioni A/F, A/U, VAH, A/F-HA

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004979>

Copertura nastro piatto per ricoprire le morsettiere, spessore 2 mm, larghezza 6 cm, sono necessarie inoltre 2 piastre terminali E/UK e 2 supporti copertura regolabili VAH. Lunghezza max. disponibile 100 cm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 012328
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	39206100
Peso lordo pezzi	165,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.04.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	1 m
Larghezza (a)	60 mm
Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale	Policarbonato PC

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.