


UTN 35

Codice articolo: 3245066

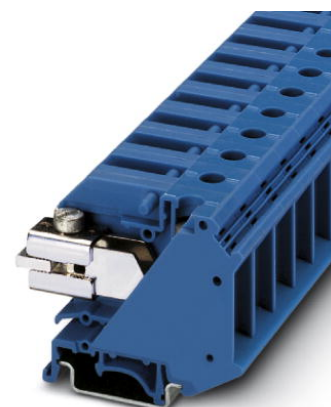

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3245066>

Morsetto sezionatore N, Attacco speciale e combinato, Sezione: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Larghezza: 15 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dati commerciali

EAN	 4 046356 299039
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	49,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 71 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 18.06.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Dimensioni

Larghezza	15 mm
Lunghezza	55 mm
Altezza NS 35/7,5	51 mm
Altezza NS 35/15	58,5 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	110 A (con una sezione conduttore di 35 mm ²)
Carico di corrente ammissibile sulle barre N	140 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I _N	110 A
Tensione nominale U _N	400 V
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	35 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	2
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	35 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	10 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	10 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	10 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm ²
Collegamento	Attacco speciale e combinato
Lunghezza di spelatura	16 mm
Filettatura	M6
Coppia min.	3,2 Nm
Coppia max.	3,7 Nm

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3245082	AB-UTN 2,5/10	Blocchetto di supporto, Lunghezza: 58,4 mm, Larghezza: 2,2 mm, Altezza: 46,9 mm, Colore: blu
Montaggio		
1201141	AB/NS	Blocchetto di supporto, per il montaggio delle guide in materiale isolante, altezza 21 mm
3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

1201442	E/UK	Supporto terminale, per montaggio su guida di supporto NS 32 o NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio
0401010	EK 116	Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 76 A, Sezione: 0,5 mm ² - 16 mm ² , Larghezza: 8 mm, Colore: alluminio
0401023	EK 135	Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 125 A, Sezione: 0,75 mm ² - 35 mm ² , Larghezza: 12 mm, Colore: alluminio
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Barre collettrici per conduttori di neutro, 3 mm x 10 mm, lunghezza: 1.000 mm
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
3032428	UAB	Blocchetto di supporto, Larghezza: 2 mm, Colore: blu

Siglatura

0819194	UC-TM 12	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Dimensioni campo di siglatura: 11,45 x 10,5 mm
0824613	UC-TM 12 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Dimensioni campo di siglatura: 11,45 x 10,5 mm
0829144	UCT-TM 12	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,8 x 9,6 mm
0829630	UCT-TM 12 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,8 x 9,6 mm
0824942	ZB 12 CUS	Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 12,15 mm
0812120	ZB 12:UNPRINTED	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 12 x 10,5 mm

Utensili

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Parte del morsetto di ricambio

2715982	IAK 16	Morsetto di collegamento, Colore: grigio
---------	--------	--

Spina/adattatore

0423014	AKG 16 BU	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 76 A, Sezione: 1,5 mm ² - 16 mm ² , Larghezza: 9,8 mm, Colore: blu
0424013	AKG 35 BU	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 125 A, Sezione: 2,5 mm ² - 35 mm ² , Larghezza: 14,3 mm, Colore: blu

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.