


# E/U

Codice articolo: 1201455

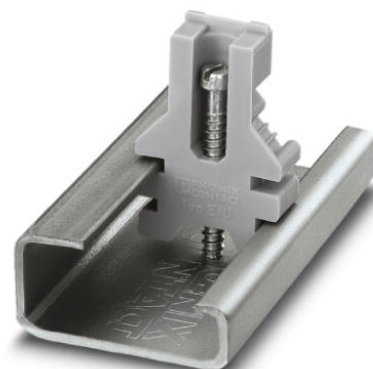

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201455>

Supporto terminale, larghezza: 8,5 mm, colore: grigio

## Dati commerciali

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 017918 017330 |
| VPE              | 100 pcs.                                                                                             |
| Tariffa doganale | 39269097                                                                                             |
| Peso lordo pezzi | 4,59 g                                                                                               |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.09.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 23 mm  |
| Larghezza | 8,5 mm |
| Materiale | PA     |
| Colore    | grigio |

## Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

**Accessori**

| Articolo         | Denominazione       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1201002          | NS 32 PERF 2000MM   | Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m                                                                                                                                                                         |
| 1201015          | NS 32 UNPERF 2000MM | Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m                                                                                                                                                                     |
| <b>Siglatura</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1004089          | UBE + ES/KMK 3      | Portacartellini, colore: grigio, per la siglatura di gruppi di morsetti, per supporto terminale E/UK o morsetto terminale E/U, con nastro a innesto perforato 40 x 17 mm, siglabile con sistema CMS                                                                         |
| 0818085          | UC-TM 6             | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm                     |
| 0824589          | UC-TM 6 CUS         | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm                                                    |
| 0828736          | UCT-TM 6            | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602          | UCT-TM 6 CUS        | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm                                                    |
| 0824992          | ZB 6 CUS            | Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm                                                   |
| 1051003          | ZB 6:UNBEDRUCKT     | Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm                                             |

## Disegni

Disegno quotato

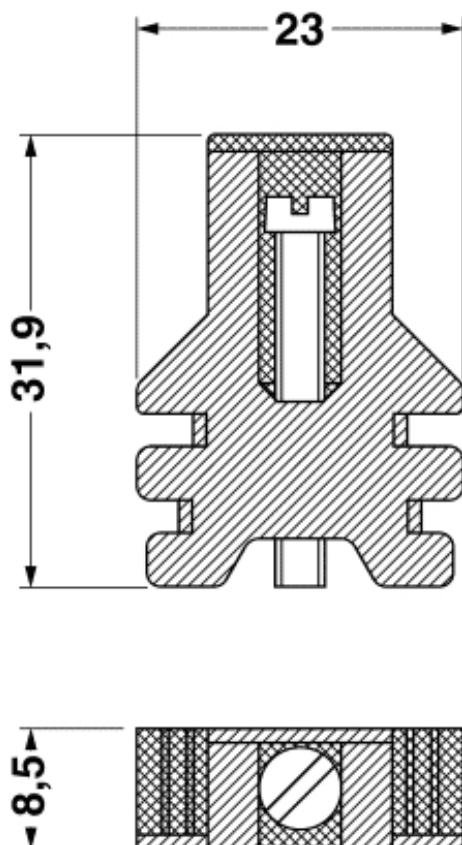

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.