


E/MBK

Codice articolo: 1401637

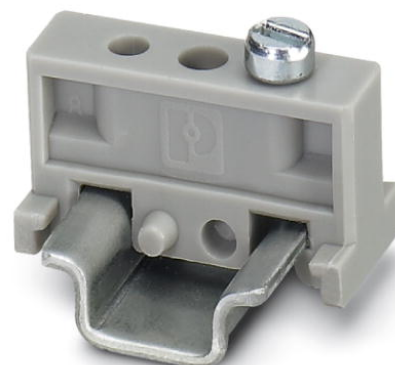

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1401637>

Supporto terminale, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 017918 020484
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	1,63 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 697 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Dimensioni

Larghezza	6,1 mm
Lunghezza	22 mm
Altezza	11,4 mm
Altezza NS 35/7,5	13,00 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Installazione a vite
Coppia min.	0,4 Nm
Coppia max.	0,5 Nm

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Alluminio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m

Disegni

Disegno quotato

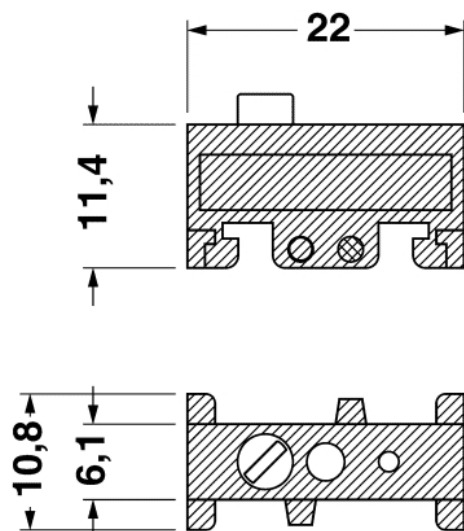

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.