

SACC-M12MR-5CON-PG 7-VA

Codice articolo: 1553213



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553213>

Connettore sensore/attuatore, connettore maschio, angolato, 5 poli, M12, connessione a vite, zigrinatura in acciaio inox, connessione a vite per cavi Pg7

Dati commerciali

EAN	 4 046356 170130
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	22,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 145 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.11.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP69K
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio)
	0,2 Nm (Morsetti a vite)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnatura	PBT
Materiale ghiera	Acciaio inox
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 18
Indicazione per il montaggio	Il pinning è orientabile con passo da 90° verso l'uscita cavo
	I fili possono essere collegati con o senza capocorda
Diametro esterno conduttore	4 mm ... 6 mm
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Connettore sensore/attuatore, accessori, vite di serraggio e guarnizione Pg7, per connettori M12 non schermati, diametro cavo 2,5 mm - 3,5 mm


Disegni

Disegno quotato

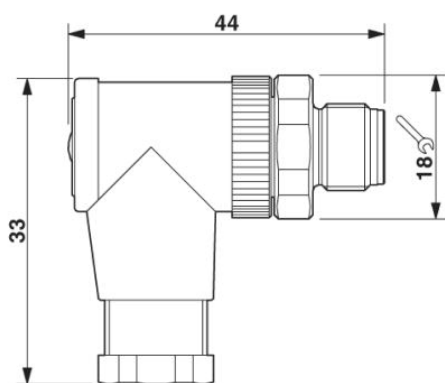

Connettore M12 x 1, angolato

Disegno schema

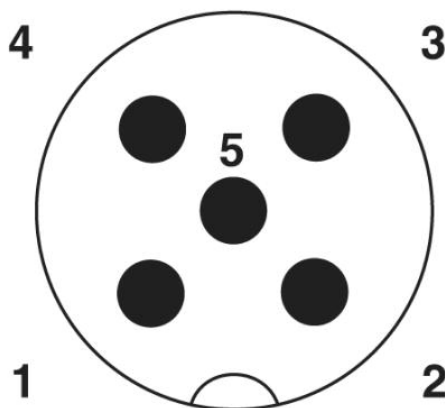

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.