

HC-D 25-AP-GY

Codice articolo: 1660355

La figura illustra una versione dell'articolo

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1660355>

Piastra di copertura HEAVYCON, per fori parete della serie D25, spessore 3,5 mm, grigio

Dati commerciali

EAN	 4 017918 021993
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	14,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 542 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 08.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota:	Per fori parete della serie D25
Lunghezza	103 mm
Altezza	3,5 mm
Diametro foro	4,5 mm
Larghezza	45 mm
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Colore	grigio

Esecuzione	D25
Distanza fori orizzontale	86 mm
Distanza fori verticale	17,5 mm
Misura ribasso interno	24 x 74 mm

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

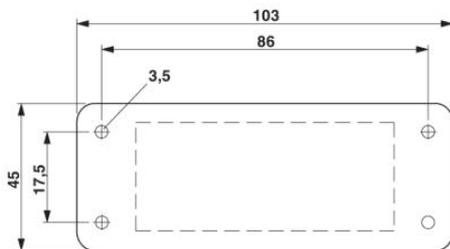

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.