

HC-M-KV-T-M32

Codice articolo: 1646201



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646201>

Conness. a vite in metallo con protez. contro le piegature dei cavi e fermacavo, lungh. filett.: 8 mm, campo di tenuta: 18 - 27 mm, campo di conness.: 20 - 30 mm, SW 40, conness. a vite: M32

Dati commerciali

EAN	 4 017918 941345
VPE	10
Tariffa doganale	74153300
Peso lordo pezzi	142,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 524 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 28.05.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Materiale viti	Ottone, nichelato
Materiale vite di serraggio	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione per cavi	perbunan
Materiale O-ring	NBR
Apertura chiave dadi	41 mm

Apertura chiave perno	40 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M32
Lunghezza della filettatura	8,00 mm
Diametro esterno conduttore	18 mm ... 27 mm
Campo tenuta cavi	18,00 mm ... 27,00 mm
Vano di connessione della fascetta fermacavo	20,00 mm ... 30,00 mm
Grado di protezione	IP65
Colore	color argento
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

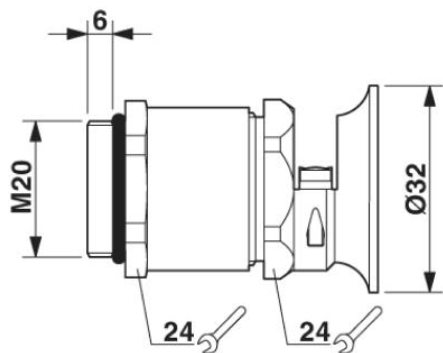

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.