


UKH 70 BU

Codice articolo: 3244601

La figura illustra la versione in grigio

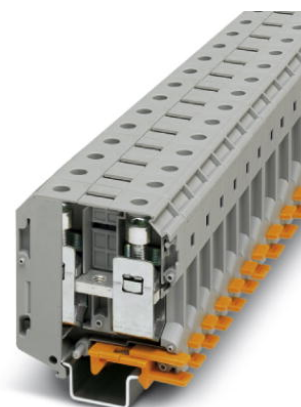

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3244601>

Morsetto passante, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1,
Sezione: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Larghezza: 20,3 mm,
Altezza: 78,3 mm, Colore: blu, Tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32

Dati commerciali

EAN	 4 046356 561853
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	159,77 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 27.01.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	20,3 mm
Lunghezza	70,5 mm
Altezza	78,3 mm
Altezza NS 35/7,5	80 mm
Altezza NS 35/15	87,5 mm
Altezza NS 32	85,5 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	192 A (Sezione conduttore 70 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I _N	192 A
Tensione nominale U _N	1000 V
Parete laterale aperta	nein
N. poli	1

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	16 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	95 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	4
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	3/0
Sezione conduttore flessibile min.	25 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	70 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	3
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	2/0
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	70 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	70 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	16 mm ²

2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	25 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	16 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	16 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	25 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	24 mm
Calibro a tampone	A11
Filettatura	M8
Coppia min.	8 Nm
Coppia max.	10 Nm

Omologazioni



Omologazioni CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Zeichengenehmigung, IECCE CB Scheme

Omologazioni Ex: ATEX, IECEx

Omologazioni richieste:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3213195	FBI 2-20 N	Ponticello fisso, N. poli: 2, Colore: color argento
3213205	FBI 3-20 N	Ponticello fisso, N. poli: 3, Colore: color argento
Montaggio		
3001763	AGK 10-UKH 50	Morsetto di derivazione, Collegamento: Attacco speciale e combinato, Sezione: 0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, Larghezza: 10,2 mm, Altezza: 34,7 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: sull'elemento base

1201659	E/AL-NS 32	Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 32 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio
1201662	E/AL-NS 35	Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 35 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Guida di supporto a G, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 32 mm, lunghezza 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Spina/adattatore

3009228	UKH 50 EP	Profilato a incastro, Colore: color argento
---------	-----------	---

Utensili



1201934	VDE-ISS 6	Chiave ad esagono cavo, completamente isolata, utensile di sicurezza a norma EN 60900, lunghezza: 150 mm, impugnatura: 110 mm, per tutti i morsetti con vite ad esagono cavo di 8 mm
---------	-----------	--

Disegni

Schema di collegamento



 Disegno schema

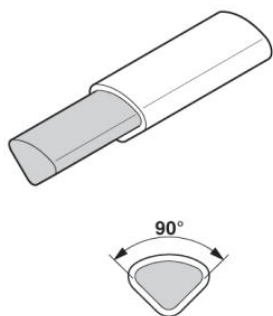

Collegamento di conduttori in alluminio. Ulteriori indicazioni nell'area download

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.