


C-BCI 1,5/2,8

Codice articolo: 3240015

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240015>Ponticello piatto a pettine, rosso, 0,5 - 1,5 mm²,**Dati commerciali**

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 046356 452632 |
| VPE | 100 |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 0,81 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 673 (CL-2009) |

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 23.09.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

| | |
|--|-------------------|
| Lunghezza (b) | 28 mm |
| Larghezza (a) | 2,8 mm |
| Colore | rosso |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Temperatura costante max. | 105 °C |
| Sostanze contenute | Senza alogenati |
| Materiale | rame |
| Lunghezza zona di contatto | 17,5 mm |
| Lunghezza collare isolante (c) | 10,5 mm |
| Misure interne collare isolante (d) | 4 mm |
| Spessore materiale (g) | 0,8 mm |

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

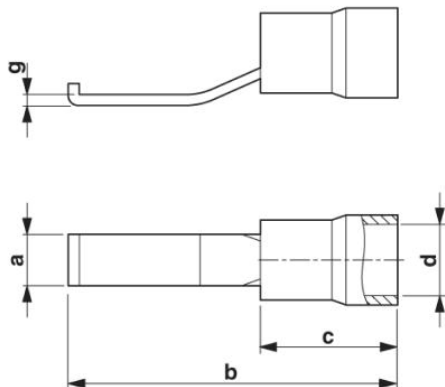

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.