

SACC-SQ-M12FS-12CON-25F/0,5

Codice articolo: 1441590



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1441590>

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 12 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a flangia quadrata, con filo TPE da 0,5 m, 12 x 0,14 mm



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 29.09.2009



Dati commerciali

EAN	 4 046356 533904
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	31,60 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	12
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore Flangia quadra
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,14 mm ²
Linea segnale AWG	26
Colori filo	codifica colorata DIN 47100
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni


GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

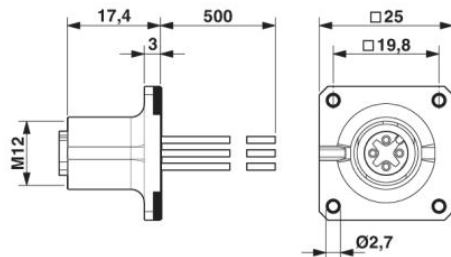


Schema di collegamento

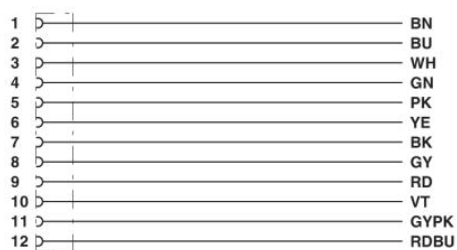

Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

Disegno schema

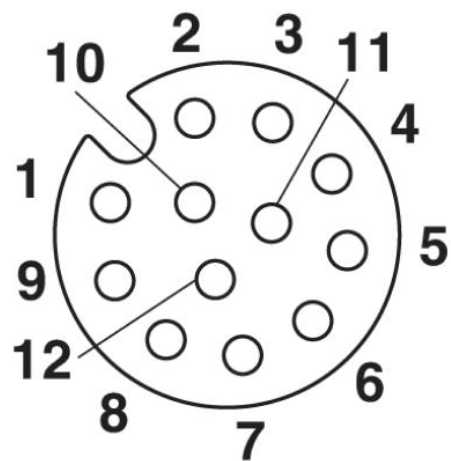

Pinning connettore femmina M12, 12 poli, vista lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.