


MANUALE D'ISTRUZIONI WT 498

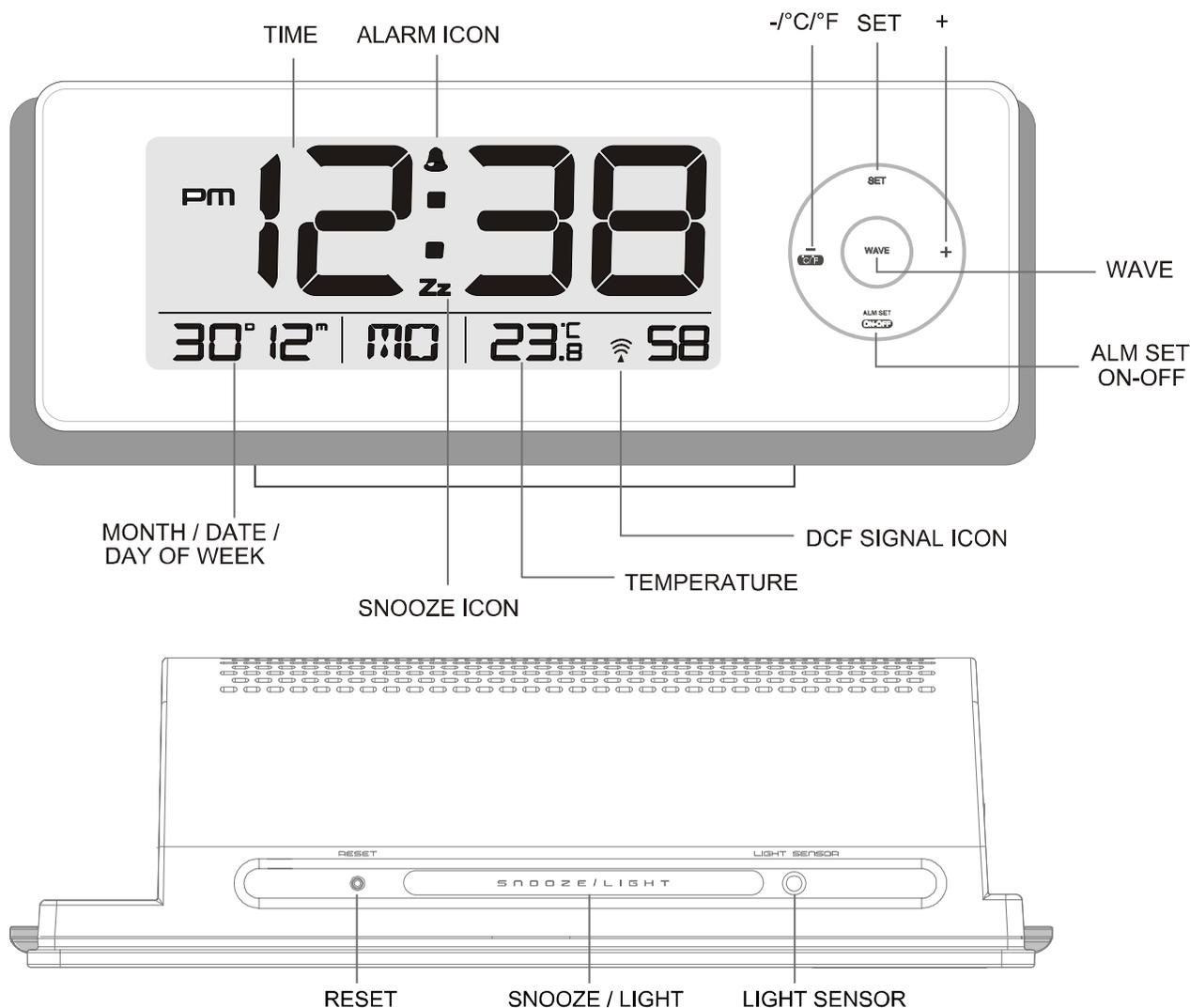

INSTALLAZIONE

Per una migliore ricezione del segnale radiocontrollato, posizionare l'orologio vicino ad una finestra lontano da superfici metalliche, apparecchiature elettriche e campi magnetici. Collegare la presa d'uscita dell'adattatore AC/DC alla presa elettrica domestica AC e quindi al jack DC situato sul retro dell'orologio. Il vostro orologio è ora pronto per funzionare.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE DI BACK UP

1. Aprire il coperchio del vano batteria posto sul fondo dell'unità facendolo scorrere.
2. Inserire 3 batterie AAA osservando i segni della corretta polarità + / - all'interno del vano batteria.
3. Ripristinare il coperchio del vano batteria.

4. Quando si utilizzano solo batterie, la luce retro illuminante permanente si spegne. Premendo il tasto SNOOZE/LIGHT si illuminerà lo schermo LCD per qualche secondo in modo da visualizzare l'ora se necessario.

RICEZIONE SEGNALE DCF ED INDICATORE DI SEGNALE

Dopo che l'orologio è stato collegato all'alimentazione inizierà a ricevere il segnale DCF. L'icona  lampeggia.

Segnale DCF debole o assente (lampeggia solo l'icona ▲)

Ricevimento di un forte segnale DCF (l'icona  lampeggia)

Buona ricezione (l'icona  è statica)

Ricezione fallita (l'icona  sparisce)

Ricezione Automatica e Manuale

L'orologio inizia la ricezione automatica ai seguenti orari: 1:00, 2:00, 3:00. Se la ricezione del segnale DCF dovesse fallire alle 3:00 la ricezione inizierà alle 4:00. Se dovesse fallire nuovamente la ricezione inizierà alle 5:00. Se dovesse fallire ulteriormente inizierà la ricezione automatica di nuovo all' 1:00 del giorno seguente.

Ricezione manuale: premere semplicemente una volta il tasto WAVE per iniziare la ricezione manuale. Tenere premuto per 2 secondi per arrestare la ricezione manuale.

Nota: quando il vostro orologio sta ricevendo il segnale orario radiocontrollato nessun tasto funziona eccetto quello delle funzioni snooze / light .

IMPOSTAZIONE CALENDARIO, ORARIO FORMATO 12/24 ORE ED ORARIO

1. Tener premuto il tasto SET per 2 secondi, le cifre dell'ora sono in formato "24 H" e lampeggiano, premere +/- per selezionare il formato "12 H" o "24 H".

2. Quindi premere di nuovo il tasto SET, le cifre dell'ora diventano "00" e lampeggiano. Premere il tasto +/- per selezionare il fuso orario desiderato:

"00" = GMT +1 ora (ad esempio per la Germania)

"01" = GMT +2 ore (ad esempio per la Finlandia)

"-01" = ora GMT 00 (ad esempio per U.K.)

3. Quindi premere di nuovo il tasto SET e le cifre dell'ora lampeggiano. Premere il tasto +/- per impostare l'ora.

4. Quindi premere di nuovo il tasto SET e le cifre dei minuti lampeggiano. Premere il tasto +/- per impostare i minuti.

4. Quindi premere di nuovo il tasto SET e le cifre dell'ora diventano anno "2009" e lampeggiano. Premere il tasto +/- per impostare l'anno.

5. Quindi premere di nuovo il tasto SET e le cifre del mese lampeggiano. Premere il tasto +/- per impostare il mese.

6. Quindi premere di nuovo il tasto SET e le cifre della data lampeggiano. Premere il tasto +/- per impostare la data.

7. Quindi premere di nuovo il tasto SET e l'indicazione del giorno della settimana lampeggia. Premere il tasto +/- per impostare il giorno della settimana.

EN = Inglese
GE = Tedesco
FR = Francese
IT = Italiano
NE = Olandese
ES = Spagnolo
DA = Danese

8. Premere SET per tornare alla modalità normale. Oppure tale modalità sarà comunque ripristinata entro 30 secondi circa nel caso non si prema nessun altro tasto.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

Premere una volta il tasto SET / ALM SET e le cifre cambiano in cifre della sveglia " 0:00 AL" ;le cifre Della sveglia lampeggiano. Quindi premere +/- per impostare l'orario sveglia desiderato.

Premere di nuovo SET / ALM SET, le cifre dei minuti dell'orario sveglia lampeggeranno. Premere +/- per impostare i minuti dell'orario sveglia.

Premere SET / ALM SET per tornare alla modalità normale, oppure tale modalità sarà comunque ripristinata entro 30 secondi circa nel caso non si prema nessun altro tasto.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO SVEGLIA

Premere una volta ALM SET / On-Off per spegnere od accendere la sveglia giornaliera. Quando la funzione sveglia è attivata l'icona  apparirà tra le cifre dell'ora e dei minuti.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE SNOOZE

Quando giunge l'ora che avete impostato come sveglia, l'orologio emetterà un beep sonoro per svegliarvi. L'icona  lampeggia.

1) Premere una volta il tasto SNOOZE situato sopra l'unità per arrestare temporaneamente il suono di sveglia, l'icona "Campana" e quella "Zz" continueranno a lampeggiare. Il beep sonoro di sveglia continuerà per altri 5 minuti.

2) Per arrestare il suono di sveglia premere una volta ALM SET / ON-OFF, il beep sonoro di sveglia si arresterà e l'icona  smetterà di lampeggiare; il beep sonoro di sveglia si attiverà di nuovo il giorno seguente alla stessa ora.

Durata del suono di sveglia: 2 minuti

SENSORE LUCE AUTOMATICA

L'orologio è provvisto di un sensore luce automatico situato in alto a destra in parte al tasto funzione snooze / light . L'intensità della retroilluminazione si abbasserà automaticamente in ambienti scuri.

Mantenere l'orologio ad almeno 30 cm di distanza da ogni altro oggetto.

VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA IN GRADI C O F

Premere semplicemente – (C/F) per visualizzare la temperatura in gradi Centigradi o Fahrenheit.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso in cui il vostro orologio mostrasse informazioni o cifre incorrette potrebbe trattarsi dell'influenza di scariche elettrostatiche o d'interferenze di altri apparecchi. Premere il tasto RESET situato sopra l'unità. Il vostro orologio sarà resettato su dati ora e calendario di default ed inizierà a ricevere nuovamente il segnale orario radiocontrollato.

CURA ED UTILIZZO DEL VOSTRO OROLOGIO RADIOCONTROLLATO

1. Non esporre l'unità a temperature estreme, acqua o luce solare diretta.

2. Evitare il contatto con ogni tipo di materiale corrosivo.
3. Non utilizzare l'unità con forza eccessiva e non esporla a polvere od umidità.
4. Non aprire la scatola interna posteriore e non apportare modifiche alle componenti di questa unità.

CARATTERISTICHE

Range di temperatura interna da -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$ (da $+14.2^{\circ}\text{F}$ a $+122^{\circ}\text{F}$)

Risoluzione temperatura 0.1°C

Durata del suono di sveglia: 2 minuti