

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC

Codice articolo: 2979498


<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2979498>

Modulo di uscita VARIOFACE con 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (modulo base, incl. relè)



Dati commerciali

EAN	 4 017918 130343
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85364190
Peso lordo pezzi	580,72 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 251 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 24.08.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC $\pm 10\%$
Nome protezione	diodo di smorzamento
Circuito/componente di protezione	Diodo di smorzamento
Indicazione tensione di esercizio	LED verde
Indicazione di stato/canale	LED giallo

Dati d'uscita

Esecuzione dei contatti	1 di scambio
Max. tensione commutabile	250 V AC/DC
Corrente di carico permanente	5 A

Dati generali

Numero di canali	16
	32
Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC
Con equipaggiamento	sì
Larghezza	259 mm
Altezza	77 mm
Profondità	59 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Tensione di prova ingresso/uscita	2,5 kV AC
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Materiale isolante custodia	PVC
Colore	verde

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Lato eccitazione
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	50

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Lato contatti
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²

Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Filettatura	M3
Lunghezza di spelatura	8 mm

Omologazioni



Omologazioni

cULus Listed

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2979508	UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/ PLC	Modulo di uscita per espansione VARIOFACE, con 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (incl. relè)

Disegni

Schema di collegamento

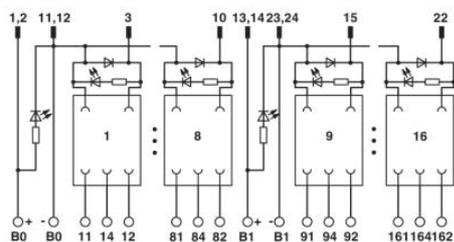

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.