


APK-TU

Codice articolo: 5022805

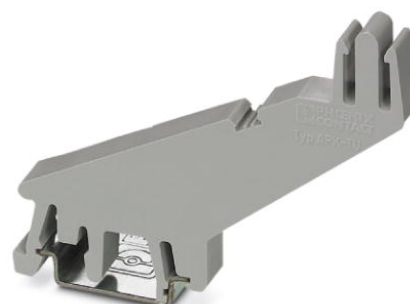

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022805>

Profilato di sostegno, largo 10 mm, da montare su NS 32 o NS 35/7,5, per fissare il profilato APK-HP, siglabile con nastro Zack ZB 10

Dati commerciali

EAN	 4 017918 095307
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	8,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 704 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Larghezza (a)	10 mm
Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	PA

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

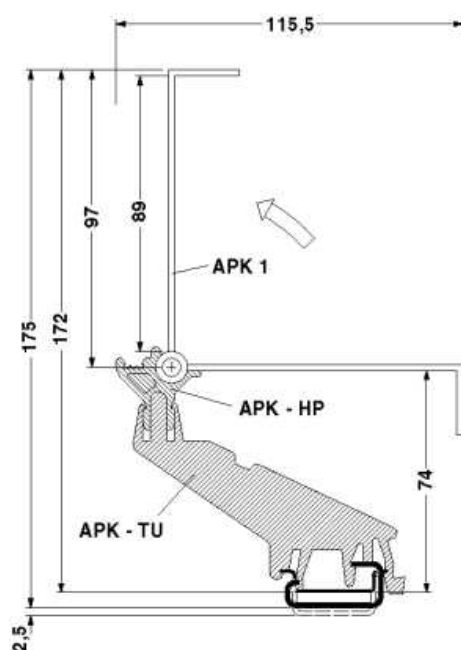

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.