

SK 5

Codice articolo: 3025338



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025338>

Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mOhm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 051835
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	13,42 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 678 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 08.12.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	1
Colore	color argento

Dimensioni

Lunghezza	19,5 mm
-----------	---------

Larghezza	9 mm
Altezza	46,80 mm

Dati tecnici

Prova della resistenza meccanica dei punti di connessione (5 collegamenti del conduttore)	Controllo superato
Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro di prova	Controllo della durata categoria 1, classe B, sulla cassetta di distribuzione del veicolo
Frequenza di prova	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ a $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Livello ASD	$0,2 \text{ g}^2/\text{Hz}$
Accelerazione	0,8 g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga	Controllo superato
Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma urti	Semisinusoidale
Accelerazione	5 g
Durata urti	30 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Risultato test di sollecitazioni meccaniche	Controllo superato

Dati di collegamento

Filettatura	M4
Coppia max.	0,4 Nm
Collegamento	Installazione a vite

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
0404017	AK 4	Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Larghezza: 7 mm, Colore: color argento
0421032	AKG 4 BK	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Larghezza: 7 mm, Colore: nero
0421029	AKG 4 GNYE	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Larghezza: 7 mm, Colore: giallo-verde

Montaggio


3025341	AB-SK	Blocchetto per barre collettrici
0404428	AB/SS	Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Barre collettrici per conduttori di neutro, 3 mm x 10 mm, lunghezza: 1.000 mm

Disegni

Diagramma

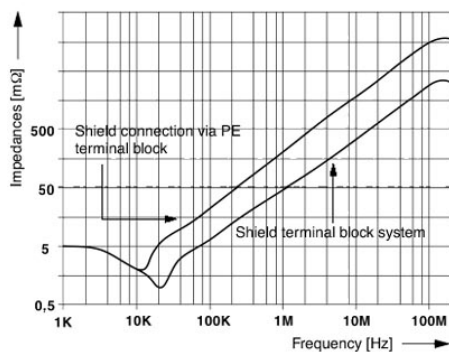

Disegno quotato

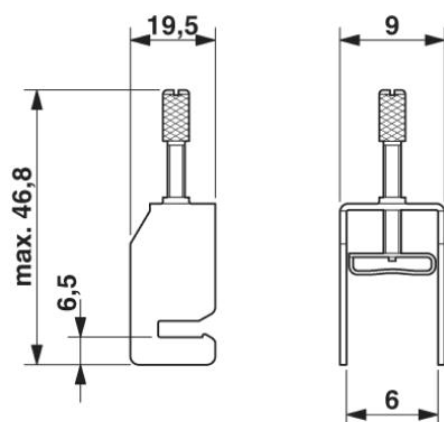

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.