

## UW 10/S

Codice articolo: 3073335

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073335>

Morsetto passaparete, Collegamento: Connessione a vite, Corrente di carico: 76 A, Sezione: 0,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, AWG 20 - 8, Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, Larghezza: 10,1 mm, Colore: grigio

### Dati commerciali

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 046356 344586 |
| VPE              | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale | 85369010                                                                                              |
| Peso lordo pezzi | 22,10 g                                                                                               |

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 07.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Informazioni generali

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Numero di piani                        | 1      |
| Numero collegamenti                    | 2      |
| Colore                                 | grigio |
| Materiale isolante                     | PA     |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |

#### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 10,1 mm |
|-----------|---------|

#### Dati tecnici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV          |
| Grado d'inquinamento                  | 3             |
| Categoria di sovratensione            | III           |
| Gruppo materiale isolante             | I             |
| Attacco a norma                       | IEC 60947-7-1 |
| Corrente nominale $I_N$               | 57 A          |
| Tensione nominale $U_N$               | 500 V         |
| Parete laterale aperta                | nein          |
| N. poli                               | 2             |

#### Dati di collegamento

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                                         | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile min.                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                                     | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                                          | 20                  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                                          | 6                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.             | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.               | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi min.                                              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi max.                                              | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili min.                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili max.                                          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione con ponticello a innesto rigido max.                                           | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sezione con ponticello a innesto flessibile max.                                       | 10 mm <sup>2</sup> |
| Collegamento                                                                           | Connessione a vite |
| Lunghezza di spelatura                                                                 | 11 mm              |
| Calibro a tampone                                                                      | B 6                |
| Filettatura                                                                            | M4                 |
| Coppia min.                                                                            | 1,5 Nm             |
| Coppia max.                                                                            | 1,8 Nm             |

### Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Accessori

| Articolo          | Denominazione | Descrizione                                       |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>   |               |                                                   |
| 3074389           | DP-UW 10      | Piastrina distanziatrice, Colore: grigio          |
| 3074059           | POT-UW 10     | Piastra di tenuta, Colore: grigio                 |
| 3074525           | UW 10-F       | Piastra flangiata, Colore: grigio                 |
| <b>Ponticelli</b> |               |                                                   |
| 0203153           | EB 2-10       | Ponticello a pettine, N. poli: 2, Colore: grigio  |
| 0203328           | EB 3-10       | Ponticello a pettine, N. poli: 3, Colore: grigio  |
| 0203137           | EB 10-10      | Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: grigio |

**Siglatura**



|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0816210 | TMT 10 R         | Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, perforato, Tipo di montaggio: Fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 10,15 mm |
| 0818069 | UC-TM 10         | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 10,5 mm                                                                                |
| 0818124 | UC-TMF 10        | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 5,1 mm                                                                               |
| 1053001 | ZB 10:UNBEDRUCKT | Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 10,15 mm                                                                                                       |
| 0809997 | ZBF10:UNBEDRUCKT | Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm                                                                                                   |

**Utensili**

|         |                 |                                                                                                                                    |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 VDE | Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Disegni**

Disegno quotato

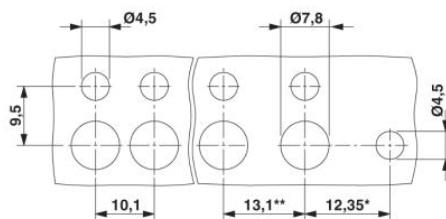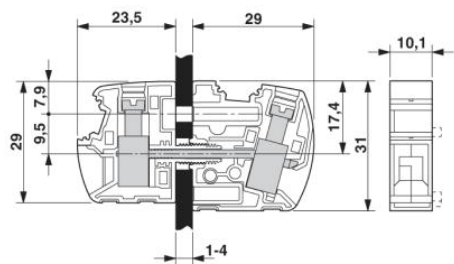

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.