

VC-TR4/5M-PEA

Codice articolo: 1607088

La figura illustra la versione VC-TR 1/2 M-PEA

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607088>

Telaio mobile, con connessione PE per la custodia, per moduli portacontatti, esecuzione 4, numero di moduli 5

Dati commerciali

EAN	 4 017918 940911
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	18,89 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 359 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Esecuzione	VC4
Altezza	27,5 mm
Larghezza	95,2 mm
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Materiale	PA-GF

Materiale custodia	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno funzionamento

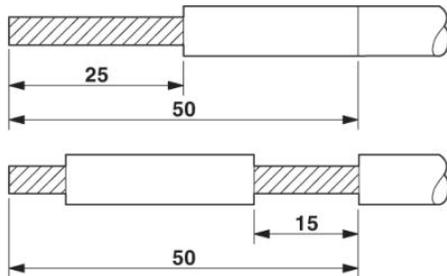

Disegno quotato

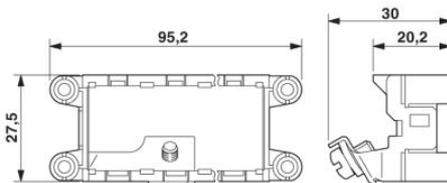

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.