

VC-TR2/3M

Codice articolo: 1852901

La figura illustra la variante VC-TR 1/2 M

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852901>

Telaio da incasso, senza PE, per moduli portacontatti, formato 2,
numero di moduli 3

Dati commerciali

EAN	 4 017918 133740
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	9,16 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 358 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Esecuzione	VC2
Altezza	27,5 mm
Larghezza	65,2 mm
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Materiale	PA-GF

Materiale custodia	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

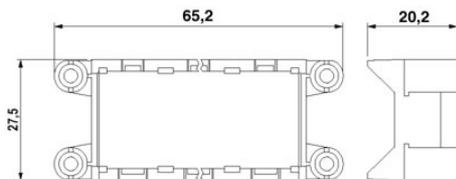

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.