

FLKM 50-PA-S400

Codice articolo: 2294500



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294500>

Adattatore frontale VARIOFACE, per Siemens SIMATIC® S7-400, collegamento 1 x 32 canali

Dati commerciali

EAN	 4 017918 129750
VPE	2 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	198,47 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 214 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 09.06.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Canali collegabili	32
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	1
Numero poli connettore	50

N. poli	50
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
	8 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Max. corrente cumulativa consentita	2 A (per byte, con alimentaizone tramite connettore)
	8 A (in caso di alimentazione attraverso alimentazione esterna ponticellata)
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento

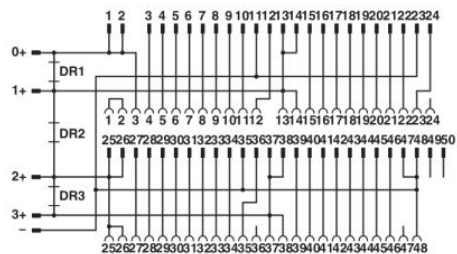

Schema di collegamento FLKM 50-PA-S400

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.