


# FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Codice articolo: 2302861

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302861>

Adattatore frontale VARIOFACE, per Controll-Logix e Honeywell PlantScape, collegamento max. 2 x 8 canali. Gli adattatori frontali sono collegati nelle calotte alte 1756-TBE (non compresi nella fornitura).

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 917524
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	32,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 190 (IF-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 11.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Canali collegabili	16
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	2

Numero poli connettore	14
N. poli	14
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
	8 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

## Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

Schema di collegamento

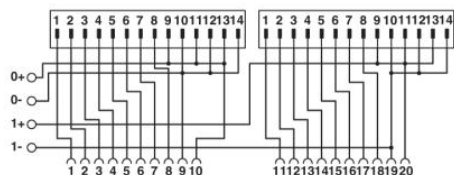

Schema di collegamento FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.