

**VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC**

Codice articolo: 1433155

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1433155>

Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP67 per 1 cavo piatto, con connettore femmina diritto, codifica A, 2 poli M12

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 346245
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	17,87 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 286 (PC-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati meccanici**

N. poli	2
Cicli di manovra	≥ 100 (Connettore M12)
Collegamento	Tecnica di perforazione AS-i
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C (connettore / connectore femmina)

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 70 °C
---	------------------

#### Dati materiale

Materiale custodia	PA
Materiale inserto portacontatti	PUR
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Sn/Au
Materiale viti	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	neoprene (Guarnizione piatta)
	FPM (O-ring)
Grado di protezione	IP67

#### Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	32 V
Corrente di dimensionamento	≤ 4 A

#### Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Elementi di protezione e di chiusura</b>		
1680539	PROT-M12	Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso
1553129	PROT-MS SCO	Tappo a vite M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per connettori femmina M12 non utilizzati del cavo sensore-attuatore, box e connettori da incasso

### Generale


1555680	SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 0,3 m
1555693	SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 0,5 m
1555703	SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 1 m
1555716	SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 2 m
1555729	SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 5 m
1555732	SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 10 m
1555745	SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 15 m

### Utensili

1205150	SZK PH1 VDE	Cacciavite, croce PH, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 1 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-------------	--


### Disegni

#### Disegno quotato

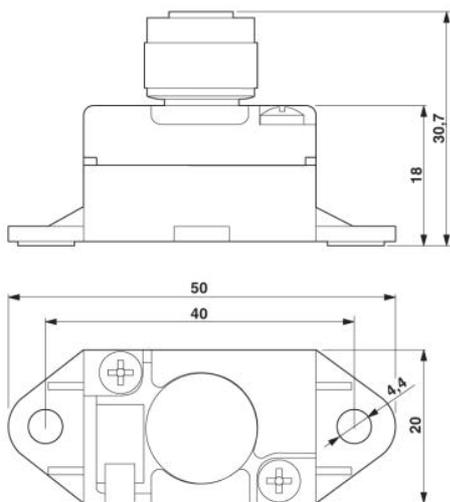

Disegno schema

Pinning M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: libero

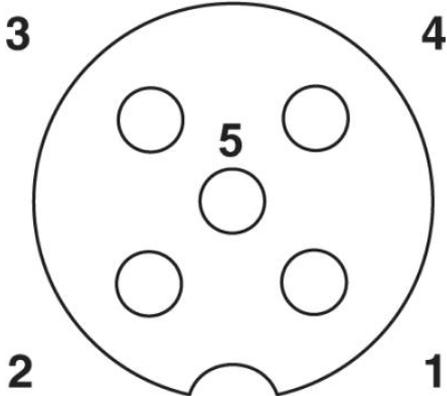

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.