

VS-08-ST-H11-RJ45

Codice articolo: 1652716



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652716>

Inserto maschio RJ45, CAT5e, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 26, con fermacavi

Ethernet

Dati commerciali

EAN	 4 017918 952860
VPE	5
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,38 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 192 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 08.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	8
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Collegamento	Connessione IDC
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,18 mm² (flessibile)
Sezione di collegamento AWG	27 ... 26 (flessibile)

Uscita cavo	diritto
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel

Dati elettrici

N. poli	8
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Corrente di dimensionamento	0,5 A
Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Custodia mobile		
1652732	VS-08-T-H-RJ45/IP67	Custodia mobile RJ45, IP67, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, con bloccaggio Push-pull con il telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm ... 8,5 mm, colore: grigio
1658671	VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK	Custodia mobile RJ45, IP67, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, con bloccaggio Push-pull con il telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm ... 8,5 mm, colore: nero
Protezione antiflessione		
1654756	VS-08-KS-H/GN	Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, per diametro cavo fino a 7 mm, colore: verde


1654743	VS-08-KS-H/GY	Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, per diametro cavo fino a 7 mm, colore: grigio
---------	---------------	---

Utensili

1653265	VS-CT-RJ45-H	Crimptool, pinza con stampo, per inserti portacontatti maschio RJ45 VS-08-ST-H ... RJ45 e VS-08-RJ45-10G/C
---------	--------------	--

Disegni

Disegno quotato

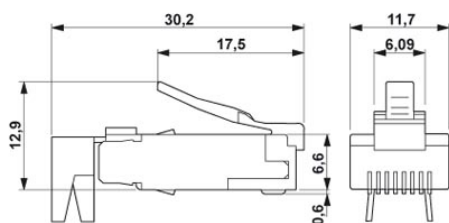

Inserto portacontatti maschio RJ45

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.