

SACC-M 8MR-4CON-SH

Codice articolo: 1436466



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436466>

Connettore sensore/attuatore, connettore maschio, angolato, 4 poli, M8 schermato, connessione a saldare, zigrinatura in metallo, diametro max. del cavo 5 mm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 436380
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	28,11 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 42 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 25.07.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,2 Nm (Ghiera M8)
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale impugnature	ottone, nichelato
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Attacco a saldare
Sezione conduttore	0,08 mm ² ... 0,34 mm ²
Sezione conduttore AWG	28 ... 22
Diametro esterno conduttore	3,5 mm ... 5 mm
Segnalazione stato	No
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	30 mm
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	3 mm

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 4 poli, schermata, 4 x 0,25 mm ² , conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza: 100 m
Elementi di protezione e di chiusura		
1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M8
Utensili		
1208474	SACC BIT M8-D12	Inserto a innesto per montaggio di connettori SACC M8 liberamente confezionabili con ghiera longitudinale, tranne connettore M8 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208487	TSD 02 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,2 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC

Disegni


Disegno quotato

Connettore maschio M8 x 1, angolato, schermato

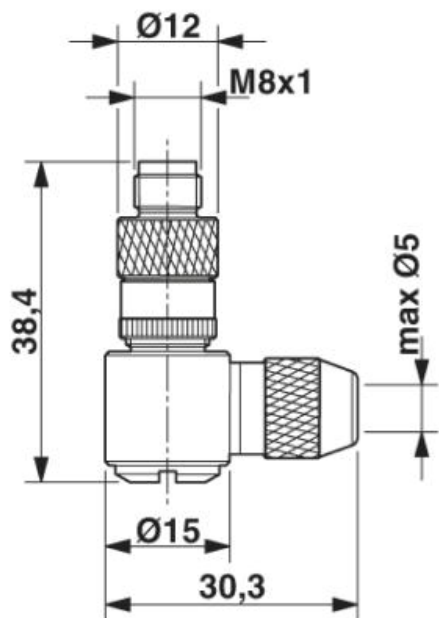

Disegno schema

Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

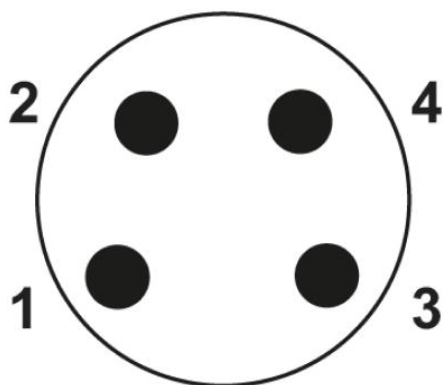

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.