

# HC-M-KV-Z-M40

Codice articolo: 1646175



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646175>

Connessione a vite in metallo con fascetta fermacavo, lungh.  
filettatura: 8 mm, campo di tenuta: 24 - 33 mm, campo di connessione:  
26 - 36 mm, SW 50, conness. a vite: M40

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 941314
VPE	10
Tariffa doganale	74153300
Peso lordo pezzi	268,46 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 524 (PC-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 28.05.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

Materiale viti	Ottone, nichelato
Materiale vite di serraggio	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione per cavi	perbunan
Materiale O-ring	NBR
Apertura chiave dadi	52 mm

Apertura chiave perno	50 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40
Diametro esterno conduttore	24 mm ... 33 mm
Campo tenuta cavi	24,00 mm ... 33,00 mm
Vano di connessione della fascetta fermacavo	26,00 mm ... 34,00 mm
Grado di protezione	IP65
Colore	color argento
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

### Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Disegni

Disegno quotato

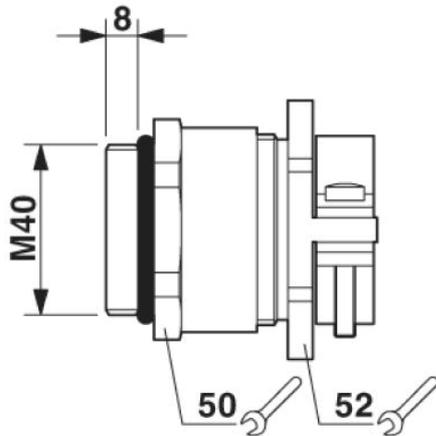

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.