

C-BCI 1,5/4,6

Codice articolo: 3240568

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240568>Ponticello piatto a pettine, rosso, 0,5 - 1,5 mm²,**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 563734
VPE	100
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	1,03 g

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 13.01.2010

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Lunghezza (b)	28 mm
Larghezza (a)	4,6 mm
Colore	rosso
Lunghezza di spelatura	7 mm
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	rame
Lunghezza zona di contatto	17,5 mm
Lunghezza collare isolante (c)	10,5 mm
Misure interne collare isolante (d)	4 mm
Spessore materiale (g)	0,8 mm

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

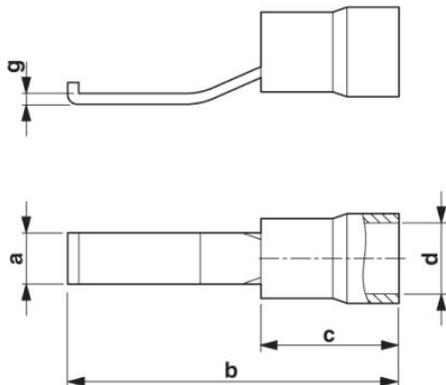

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.