

HC-B-AF-SET

Codice articolo: 1604638

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604638>

Flangia da incasso per bloccaggio a vite, set costituito da 2 flange da incasso con 4 viti Torx® autofilettanti e 4 rondelle

Dati commerciali	
EAN	 4 017918 893262
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	31,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 474 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 31.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Materiale	pressofuso di zinco
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Nota	1 pezzo per connettore
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

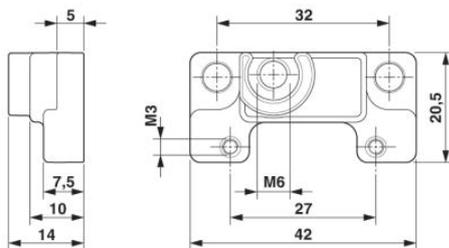

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.