


# HC-B 24-ANDOCK

Codice articolo: 1586141

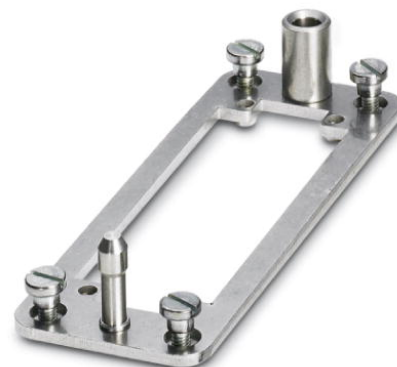

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586141>

Telai di posizionamento per installazioni, per inserti portacontatti esecuzione B24, con 4 viti a testa piatta M5, compensazione d'inserimento asse x/y +/- 1,5 mm

## Dati commerciali

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| EAN                         | 4 046356 345750      |
| VPE                         | 1                    |
| Tariffa doganale            | 85389099             |
| Peso lordo pezzi            | 125,20 g             |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 546 (PC-2009) |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 27.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiale | acciaio inox |
|-----------|--------------|

## Omologazioni



Omologazioni

GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:



---

## Disegni

Disegno quotato

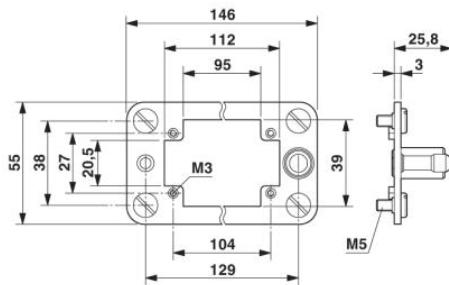

Disegno quotato

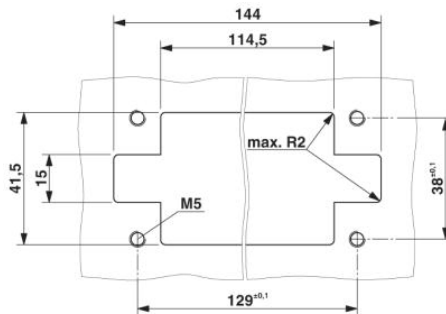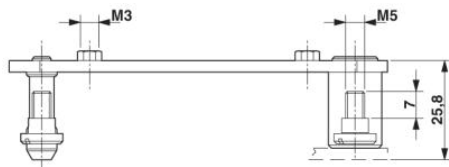

Dima di foratura:

Distanza max. di entrambi i telai di posizionamento (per contatti standard 25,8 mm; per contatti FO 27 mm; per contatti pneumatici 26,5 mm)

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.