

UK 10,3 HESILED 1000V

Codice articolo: 3211249

La figura illustra una versione dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3211249>

Morsetto portafusibili con indicazione luminosa, per fusibili di tipo G 10,3 x 38 mm, sezione: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, spessore: 18 mm, colore: nero

Dati commerciali

EAN	 4 046356 482400
VPE	10
Tariffa doganale	85369085
Peso lordo pezzi	53,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 372 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 05.01.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	nero
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	18 mm
Lunghezza	81 mm
Altezza NS 35/7,5	65,5 mm
Altezza NS 35/15	73 mm

Dati tecnici

Fusibile	midget / 10,3 x 38
Tipo di fusibile	Vetro
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	IIIb
Attacco a norma	IEC 60269-1 / -2
Corrente nominale I_N	30 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Tensione nominale U_N	1000 V (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	25 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	25 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	16
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	3
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	16 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	4 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	4 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	10 mm ²
Sezione con ponticello a innesto rigido max.	10 mm ²
Sezione con ponticello a innesto flessibile max.	10 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	12 mm
Calibro a tampone	B 6
Filettatura	M5
Coppia min.	2,5 Nm
Coppia max.	3 Nm

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Fusibile		
3061334	FUSE 10,3X38 10A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV
3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV
3061350	FUSE 10,3X38 16A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV
3061363	FUSE 10,3X38 20A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV
3061295	FUSE 10,3X38 2A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV
3061305	FUSE 10,3X38 4A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV

3061318	FUSE 10,3X38 6A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV
3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV

Generale

3048409	VS-UK 10,3-HESI N 3POL	Astina di collegamento, Colore: nero
---------	------------------------	--------------------------------------

Montaggio

3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2, KLM3 e KLM3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
0800886	E/NS 35 N	Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm

1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Ponticelli

3009300	EB 2-18	Ponticello a pettine, N. poli: 2, Colore: grigio
3009305	EB 3-18	Ponticello a pettine, N. poli: 3, Colore: grigio
3009299	EB 56-18	Ponticello a pettine, N. poli: 56, Colore: grigio
3009367	EB 56-18/L1-L2-L3	Ponticello a pettine, N. poli: 56, Colore: grigio

Siglatura


0819262	UC-TMF 16	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15,45 x 5,1 mm
0824678	UC-TMF 16 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15,45 x 5,1 mm
0829218	UCT-TMF 16	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15,2 x 4,7 mm
0829693	UCT-TMF 16 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15,2 x 4,7 mm
0827465	ZBF 16 CUS	Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 16 mm
0827464	ZBF 16:UNPRINTED	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 16,25 x 10,5 mm

Utensili

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-----------------	--

Disegni

Schema di collegamento

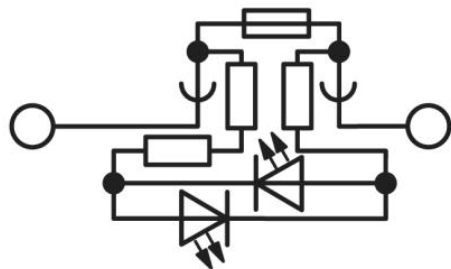

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.