

C-PCI 2,5/2

Codice articolo: 3240066



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240066>

Ponticello a pettine, blu, 1,5 - 2,5 mm², L1=12 mm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 452847
VPE	100
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	0,94 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 673 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 23.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	23 mm
Colore	blu
Lunghezza di spelatura	8 mm
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	rame

Lunghezza zona di contatto	12 mm
Lunghezza collare isolante (c)	11 mm
Misure interne collare isolante (d)	4,5 mm
Diametro interno (f)	2 mm
Spessore materiale (g)	0,8 mm

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

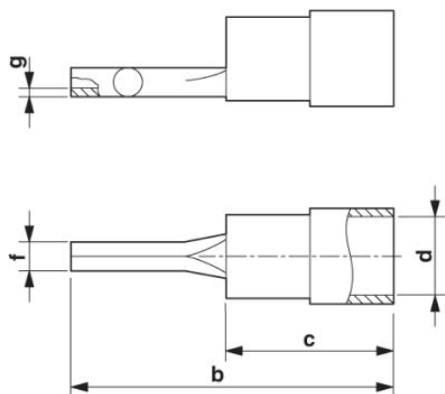

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.