


C-BCSI 1,5/9X2,8

Codice articolo: 3240531

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240531>

Ponticello piatto a pettine, rosso, 0,5 - 1,5 mm², dimensione connettore
20 x 2,8 mm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 528016
VPE	100
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,60 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 09.09.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Lunghezza (b)	19,5 mm
Larghezza (a)	2,8 mm
Colore	rosso
Lunghezza di spelatura	7 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	CU
Lunghezza zona di contatto	9 mm
Lunghezza collare isolante (c)	10,5 mm
Misure interne collare isolante (d)	4,1 mm
Spessore materiale (g)	0,75 mm

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

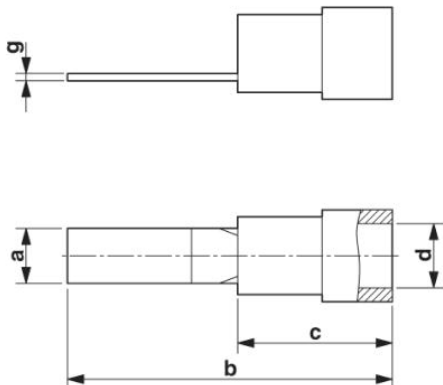

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.