


# HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV

Codice articolo: 1604573

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604573>

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE EMC B24, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1x M40, uscita cavo dritta

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 948252
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	470,36 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 479 (PC-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.11.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

Nota:	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Esecuzione	B24
Altezza	100 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	152 mm
Tipo di custodia	Custodia mobile

Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M40
Grado di protezione custodia	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	Schermatura EMC, argento
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA-GF
Lunghezza della sezione di montaggio	112 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
Montaggio	Un'eventuale verniciatura con polveri con effetto isolante presente sulla parete del quadro elettrico deve essere rimossa nell'area della guarnizione profilata, in modo da ottenere un'elevata azione schermante.

## Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
1690969	HC-B 24-TMB-SD-IP65	Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B24, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm
1690545	HC-EMV-KV-M40(19-28)	Connessioni a vite EMV fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 15 mm, diametro cavo : 19,0 - 28,0 mm, SW 45, connessione a vite: M40

### Montaggio

1604641	HC-B-BF	Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta
1604654	HC-B-BF-SET	Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle

### Disegni

Disegno quotato

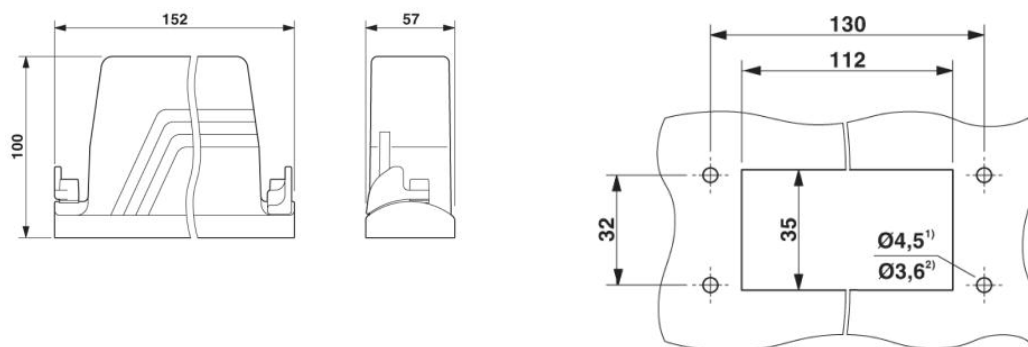

Dima di foratura

²) per impiego di viti autofilettanti (Torx®  
20, M4)

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.