

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC

Codice articolo: 1433168

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1433168>

Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP67 per 1 cavo piatto, 2 poli, con connessione a vite, angolato



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 346252
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	24,70 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 286 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Dati meccanici	
N. poli	2
Collegamento	Tecnica di perforazione AS-i
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 1 mm ² (rigido) 0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (con capocorda)

Sezione di collegamento AWG	26 ... 17 (rigido)
	26 ... 18 (con capocorda)
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 8 mm
Uscita cavo	angolato
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C (connettore / connecttore femmina)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 70 °C

Dati materiale

Materiale custodia	PA
Materiale inserto portacontatti	PUR
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Sn/Au
Materiale guarnizione	neoprene (Guarnizione piatta)
	FPM (O-ring)
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	32 V
Corrente di dimensionamento	≤ 4 A

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1555648	SAC-4P- 2,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 2 m
1555651	SAC-4P- 5,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 5 m
1555664	SAC-4P-10,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 10 m
1555677	SAC-4P-15,0-186/FS SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12-SPEEDCON, codifica A, Lungh. cavo: 15 m
1555606	SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: 2 m
1555619	SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: 5 m
1555622	SAC-4P-MS/10,0-186 SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: 10 m
1555635	SAC-4P-MS/15,0-186 SCO	Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica A, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: 15 m
Utensili		
1205150	SZK PH1 VDE	Cacciavite, croce PH, isolato secondo VDE, dimensioni: PH 1 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Disegno quotato

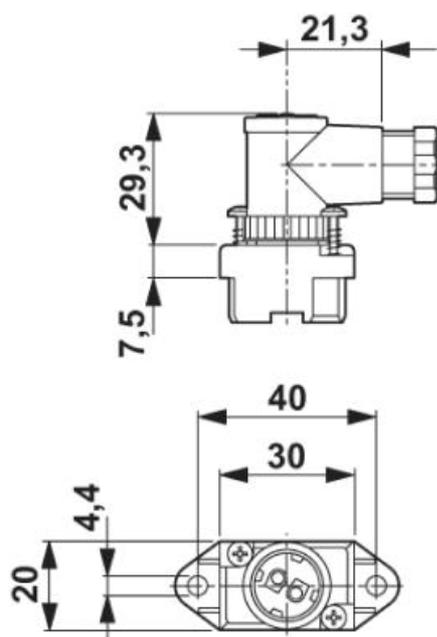

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.