

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1

Codice articolo: 1656738

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656738>

Cavo FO confezionato, cavo break out, fibra polimerica 980/1000 µm, SCRJ/IP20 su SCRJ/IP20, per la posa all'interno di quadri elettrici, cavo adatto all'impiego esterno con protezione UV, lunghezza: 1 m

**PROFI
NET****Dati commerciali**

EAN	 4 046356 030052
VPE	1
Tariffa doganale	85447000
Peso lordo pezzi	43,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 214 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.04.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati meccanici**

N. poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ conforme a DIN EN 50377-6-1
Fibra	980/1000 µm
Numero di fibre	2,00
Cicli di manovra	≥ 1000

Tipo di cavo	Cavo breakout
Raggio di piegatura minimo, fisso	30 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	30 mm
Lungh. cavo	1 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C

Dati materiale

Materiale custodia	PBT
Guaina esterna, materiale	PE
Guaina esterna, colore	nero
Colore ferula	blu
Grado di protezione	IP20

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

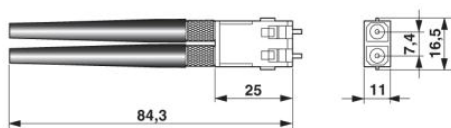


Connettori SCRJ, POF, IP20

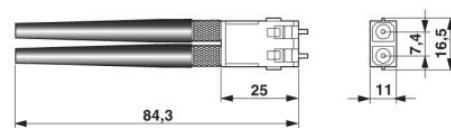


Connettori SCRJ, POF, IP20

Disegno schema

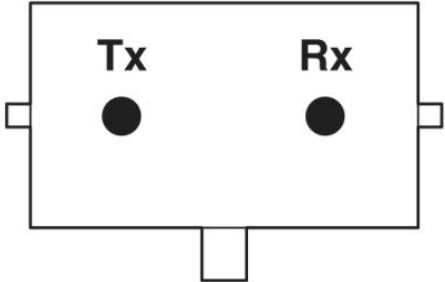

Pinning connettore SCRJ

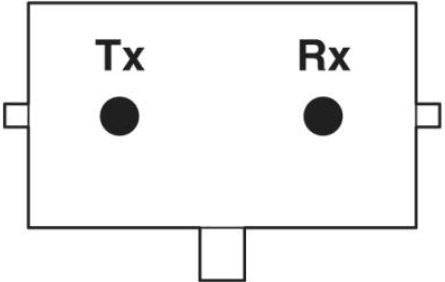

Pinning connettore SCRJ

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.