

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O


Codice articolo: 2302612

La figura illustra la versione FLK 50/EZ-DR/D37SUB/50Y81P-O

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302612>

Cavo intestato per Mitsubishi Electric MELSEC Q Y81P, MELSEC A1S Y81, MELSEC A AY82EP, lunghezza 2,0 m

Dati commerciali

EAN	 4 017918 910266
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	425,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 202 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC 60 V DC
Amperaggio per conduttore max.	1 A
Resistenza del conduttore max.	0,16 Ω /m
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Lungh. cavo	2 m
Conduttore singolo, sezione trasversale	0,14 mm ²
AWG	26
Struttura conduttore: Numero fili:	7
Conduttore singolo, materiale	stagnati Cu
Diametro esterno	10,5 mm
Schermatura	no

Connettore lato modulo

N. poli	50
Connettori	IDC / FLK - connettore femmina (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Connettore lato controllore

N. poli	37
Connettori	Connettore femmina D-SUB
Numero dei connettori	1

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

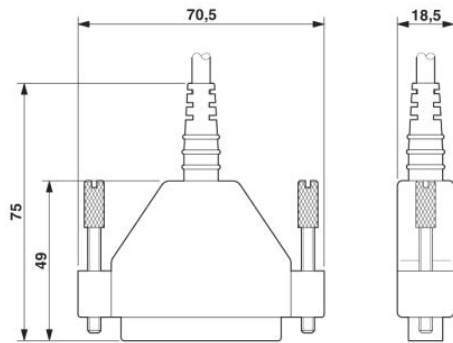

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.