


VIP-2/SC/FLK20

Codice articolo: 2315049

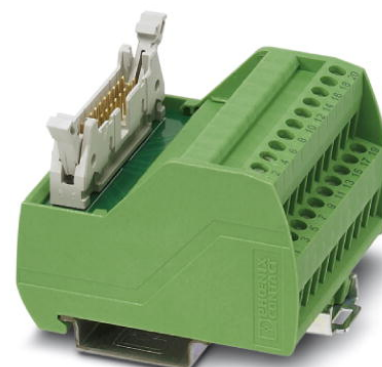

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315049>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 20



Dati commerciali

EAN	 4 046356 313278
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	123,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 278 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 22.11.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	60 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	20
Larghezza	55,1 mm
Altezza	65,5 mm

Profondità	56 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M 3

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	20

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cUL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, compatibile per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, lunghezza 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 3,0 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 10,0 m
2318541	VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 0,5 m
2318554	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 1 m
2318567	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 1,5 m

2318570	VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 2 m
2318583	VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 3 m
2318596	VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 4 m
2318606	VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M	Cavo intestato con due connettori femmina da 20 poli stampati (collegamento 1:1). Il cavo dispone di un connettore resinato a 90° e uno a 180°, lunghezza: 6 m

Generale


5147777	BLUEMARK X1	Stampante con tecnologia UV per la stampa di cartellini in plastica in formato UniCard.
---------	-------------	---

Siglatura

0818111	UC-TM 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm

Disegni

Schema di collegamento

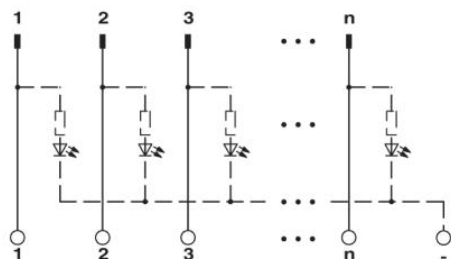

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.