

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S

Codice articolo: 1419185



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419185>

Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio a baionetta, metallo, con inserto portacontatti per collegamento cavo, per sezione di montaggio rotonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio



Dati commerciali

EAN	 4 046356 540384
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	94,20 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 15.10.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	8
Numero degli slot	1
Cicli di manovra	750
Sezione di collegamento AWG	26 ... 22 (flessibile)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	pressofuso di zinco
Materiale guarnizione	NBR
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici

N. poli	8
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

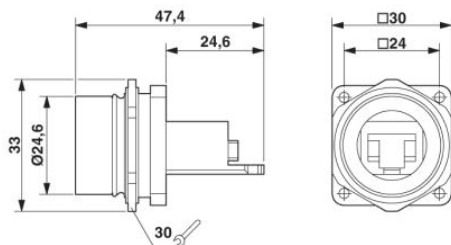

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.