

# VIP-3/SC/D25SUB/M


Codice articolo: 2315133


<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315133>

Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 25



## Dati commerciali

EAN	 4 046356 312929
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	152,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 285 (IF-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.11.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

Tensione nominale $U_N$	125 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	2 A
N. poli	25
Larghezza	57,4 mm
Altezza	69 mm

Profondità	62 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M 3

#### Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio D-SUB
N. poli	25

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


## Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/condotto</b>		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2305473	CABLE-D25SUB/B/B/100/ KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con su due lati connettore femmina D-SUB da 25 poli, lunghezza 1m
2305486	CABLE-D25SUB/B/B/200/ KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con su due lati connettore femmina D-SUB da 25 poli, lunghezza 2m
2305499	CABLE-D25SUB/B/B/300/ KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con su due lati connettore femmina D-SUB da 25 poli, lunghezza 3 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 6 m
<b>Generale</b>		
5147777	BLUEMARK X1	Stampante con tecnologia UV per la stampa di cartellini in plastica in formato UniCard.
<b>Siglatura</b>		
0818111	UC-TM 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm

0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm

## Disegni

Disegno quotato

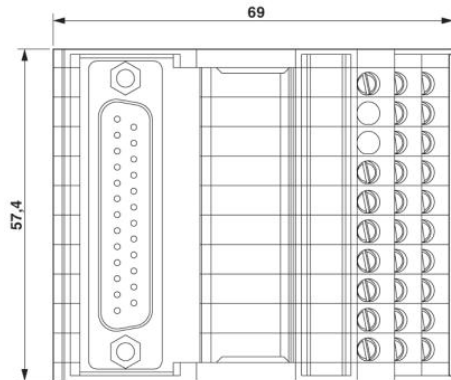

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.