

VS-25-DEVNET

Codice articolo: 1652240



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652240>

Connettori completi D-SUB, per DeviceNet, grandezza linguetta 3, spina, connessione a vite, non schermato, inserzione diritta, grado di protezione IP67

DeviceNet™

Dati commerciali

EAN	 4 017918 929169
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	107,20 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.06.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	5
Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione di collegamento AWG	24 ... 12
Uscita cavo	obliqui
Tipo di cavo	Cavo circolare
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Dorato
Grado di protezione	IP67

Dati elettrici

N. poli	5
Corrente di dimensionamento	8 A
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Corrente di dimensionamento	8 A

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

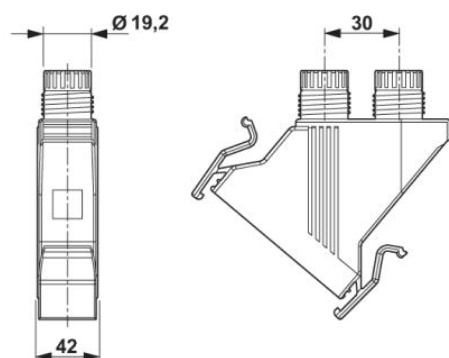

Connettore D-SUB

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.