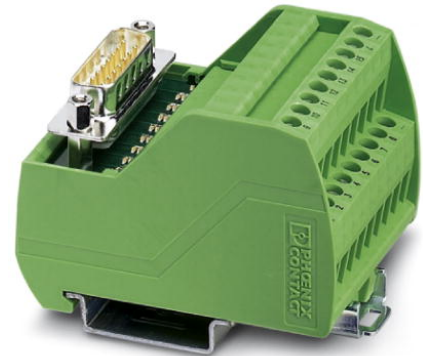


## VIP-2/SC/D15SUB/F/LED

Codice articolo: 2322207


La figura illustra la variante a 15 poli con inserto portacontatti femmina

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322207>

Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 15



### Dati commerciali

EAN	 4 046356 451826
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	122,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 285 (IF-2009)

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.04.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Dati generali

Tensione nominale $U_N$	24 V DC
Max. amperaggio per segnale	2,5 A
N. poli	15
Larghezza	50 mm
Altezza	65,5 mm

Profondità	45,1 mm
Segnalazione stato	LED
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
N. poli	15

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/condotto</b>		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 6 m

## Disegni

Schema di collegamento

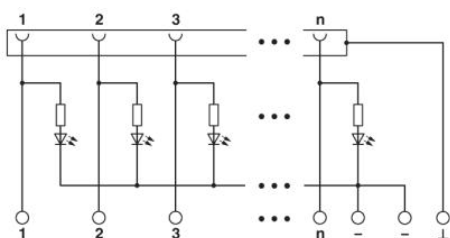

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.