

VS-08-ST-RJ45

Codice articolo: 1688573



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688573>

Inserto portacontatti maschio RJ45, CAT5e, 8 poli, schermato, connessione IDC, per filo AWG 26 e conduttori rigidi AWG 26 ... 24

Ethernet

Dati commerciali

EAN	 4 017918 622404
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,84 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	8
Numero degli slot	1
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Collegamento	IDC

Sezione di collegamento	0,13 mm ² ... 0,2 mm ² (rigido)
	0,14 mm ² (flessibile)
Sezione di collegamento AWG	26 ... 24 (rigido)
	26 (flessibile)
Uscita cavo	diritto
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	Termoplastica
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel

Dati elettrici

N. poli	8
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Corrente di dimensionamento	1,5 A
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Custodia mobile		
1652295	VS-08-T-G-RJ45/IP20	Custodia mobile RJ45, IP20, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull con telaio da incasso, versione tornita, per managed switch Factoryline Modular, per diametro cavo 5,0 mm ... 6,5 mm
1688638	VS-08-T-RJ45/IP 20	Custodia mobile RJ45, IP20, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull per telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm 6,5 mm

1688696	VS-08-T-RJ45/IP67	Custodia mobile RJ45, IP67, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, con bloccaggio push-pull per telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm ... 6,5 mm
---------	-------------------	--

Protezione antiflessione


1689226	VS-08-KS/GN	Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, per diametro cavo fino a 6 mm, colore: verde
1689213	VS-08-KS/GR	Protezione antiflessione RJ45, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-RJ45, per diametro cavo fino a 6 mm, colore: grigio

Utensili

1206696	CRIMPFOX LC	Pinza a crimpare di base, con manici corti, senza stampi per crimpatura , con alloggiamento locator
1207420	CRIMPFOX LC-RJ 45S	Stampo per pinza a crimpare di base CRIMPFOX LC, per crimpare l'inserto portacontatti maschio VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

Disegni

Disegno quotato

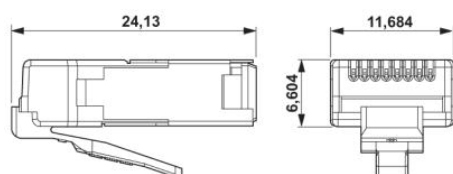

Inserto portacontatti maschio RJ45

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.