

# VIP-3/SC/D25SUB/F/LED

Codice articolo: 2322210

La figura illustra la variante a 37 poli con inserto portacontatti femmina



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322210>

Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25



## Dati commerciali

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| EAN                         | 4 046356 451833      |
| VPE                         | 1                    |
| Tariffa doganale            | 85369010             |
| Peso lordo pezzi            | 153,80 g             |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 285 (IF-2009) |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.04.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tensione nominale $U_N$     | 24 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 2,5 A   |
| N. poli                     | 25      |
| Larghezza                   | 57,4 mm |
| Altezza                     | 69 mm   |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Profondità                                    | 62 mm            |
| Segnalazione stato                            | LED              |
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione d'installazione                     | A scelta         |
| Norme/Disposizioni                            | IEC 60664        |
|                                               | EN 50178         |
|                                               | IEC 62103        |
| Grado d'inquinamento                          | 2                |
| Categoria di sovratensione                    | II               |

#### Dati di connessione connessione 1

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Denominazione collegamento                    | Attacco per scheda  |
| Attacco a norma                               | IEC / EN            |
| Collegamento                                  | Connessione a vite  |
| Sezione conduttore rigido min.                | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione conduttore flessibile min.            | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24                  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 12                  |
| Lunghezza di spelatura                        | 8 mm                |
| Filettatura                                   | M3                  |

#### Dati di connessione connessione 2

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Denominazione collegamento | Attacco ad innesto D-SUB |
| Numero collegamenti        | 1                        |
| Collegamento               | Connettore femmina D-SUB |
| N. poli                    | 25                       |

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Accessori

| Articolo               | Denominazione                  | Descrizione                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo/conduttore</b> |                                |                                                                                             |
| 2302340                | CABLE D-SUB-S/.../.../...      | Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile |
| 2302120                | CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 0,5 m |
| 2302133                | CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1 m   |
| 2302146                | CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1,5 m |
| 2302159                | CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 2 m   |
| 2302162                | CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 3 m  |
| 2302175                | CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 4 m  |
| 2302188                | CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 6 m  |

## Disegni

Schema di collegamento

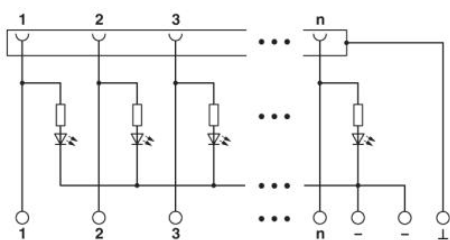

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.