


# FLKM 50/1-40


Codice articolo: 2291561

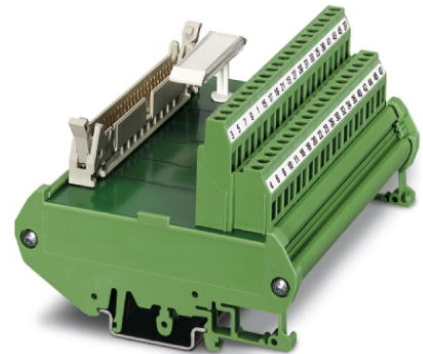

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2291561>

Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 40), attacco a vite, larghezza modulo: 113 mm



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 270438
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	249,50 g

#### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

Dati generali	
Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC 60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima	2 A (per Byte)

N. poli	50
Larghezza	113 mm
Altezza	90 mm
Profondità	68 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	500 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione a vite
N. poli	42
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Disegni

### Schema di collegamento

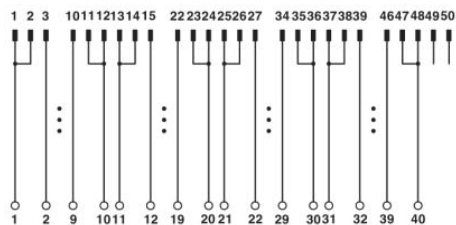

Schema di collegamento FLKM 50/1-40

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.