

HC-D 4-2BU

Codice articolo: 1886140



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886140>

Connessione schermata per due conduttori schermati su inserti portacontatti femmina, senza contatti a crimpare sciolti

Dati commerciali

EAN	4 046356 435345
VPE	1
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	13,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 532 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.07.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Nota	per inserti portacontatti HC-D40-, HC-D64-, HC-M-12

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Generale


1884869	VC-EW 1,6	Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...
---------	-----------	---

Utensili

1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED...

Disegni

Disegno quotato

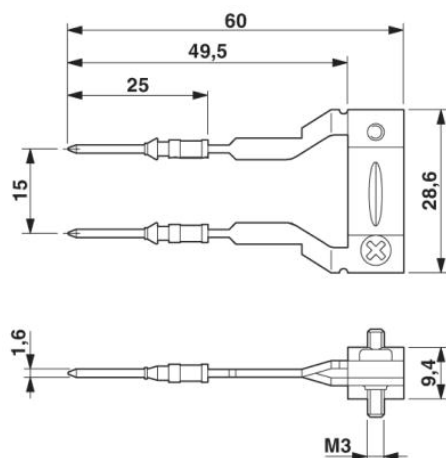

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.