

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Codice articolo: 2302748

La figura illustra la variante FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302748>

Adattatore frontale VARIOFACE, per ControlLogix e Honeywell PlantScape, scheda input IB 32. Gli adattatori frontali sono collegati nelle calotte alte 1756-TBE (non compresi nella fornitura).

Dati commerciali

EAN	 4 017918 910471
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	62,70 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 190 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 12.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Canali collegabili	32
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	1

Numero poli connettore	50
N. poli	50
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento

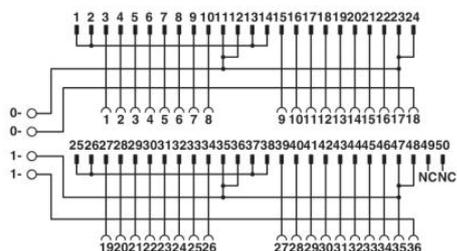

Schema di collegamento FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.