

① Istruzioni

Orologio da parete a controllo radio per bagno

N°. 1208072

Utilizzo conforme

Questo è un orologio radiocollato che riceve segnali DCF per sincronizzare l'orario in modo esatto con un trasmettitore radio. È dotato di ventose, supporto e dispositivo di sospensione ed è a prova di schizzi (IP24) per l'utilizzo in ambienti umidi come il bagno. È anche incluso un termometro per misurare la temperatura da 0 °C a +50 °C. Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Orologio da parete per bagno con ventose e piede di supporto
- Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Fare attenzione alla polarità corretta quando si inseriscono le batterie / accumulatori.
- Rimuovere le batterie / gli accumulatori nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati al fine di evitare danni dovuti a perdite. Batterie / accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso entrino in contatto con la pelle. Indossare dunque guanti protettivi in caso si maneggino batterie / accumulatori danneggiati.
- Conservare le batterie / gli accumulatori al di fuori della portata dei bambini. Non lasciare batterie / accumulatori incustoditi perché potrebbero venire ingoiati da bambini o animali domestici.
- Non smontare batterie / accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. C'è rischio di esplosione!



- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando

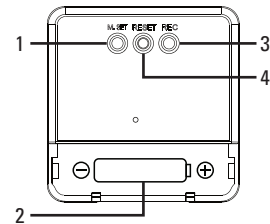


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Tasto M.SET | 3 Tasto REC |
| 2 Vano batteria | 4 Tasto RESET |

Inserimento / sostituzione delle batterie

- Ruotare il coperchio posteriore dell'orologio in senso antiorario per allentarlo dal corpo principale dell'orologio.
- Inserire una batteria (tipo AA) o sostituire quella vecchia. Rispettare la corretta polarità come indicato nel vano batteria.
- Riposizionare il coperchio posteriore e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo in posizione.

Installazione

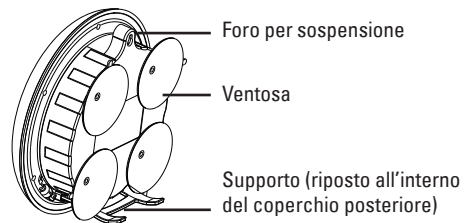

a) Generale

Per garantire una corretta ricezione del segnale radio, il prodotto non deve essere posizionato o installato accanto ad altri dispositivi elettronici, cavi, componenti metallici, ecc.

b) Installazione a parete

- C'è un foro sul retro dell'orologio che può essere utilizzato per installare il prodotto su una superficie di parete adatta. Per l'installazione a parete è necessaria una vite (non inclusa).
- In alternativa, utilizzare le quattro ventose sul retro per fare aderire l'orologio ad una superficie piana e liscia. La superficie deve essere pulita per essere libera da polvere e sporco ed ottenere una tenuta sicura.

c) Posizionamento su un tavolo

- Scegliere una posizione piana, regolare e stabile per l'orologio.
- Proteggere le superfici mobili di pregio con un'imbottitura adatta per evitare di graffiare.
- Rimuovere il supporto dall'interno del coperchio posteriore. Inserire il supporto nella staffa posta sul retro e nella parte inferiore dell'orologio. Sistemare l'orologio in modo stabile in modo che non possa cadere.

Messa in funzione

a) Impostazione automatica dell'ora

- Una volta che la batteria è installata correttamente, tutte le lancette dell'orologio si portano a ore 12. L'orologio riceverà quindi segnali radio (possono essere necessari da 3 a 10 minuti) e sincronizzerà l'ora con un trasmettitore radio locale.
- L'orologio riceve automaticamente i segnali radio 4 volte al giorno (2:00, 3:00, 4:00, 5:00) per garantire un'ora esatta.
- Al fine di avviare in qualsiasi momento la ricerca automatica del segnale radio, tenere premuto per 3 secondi il tasto **REC** nel corso del normale funzionamento. Tutte le lancette si portano a ore 12. L'orologio imposterà quindi di nuovo l'ora automaticamente sincronizzandosi con un trasmettitore radio locale. Se non è possibile impostare l'ora nell'arco di 10 minuti, è ripristinata l'ultima ora visualizzata.

b) Impostazione manuale dell'ora

- Tenere premuto il tasto **M.SET** per 5 secondi.
- Continuare a tenere premuto il tasto **M.SET** per far avanzare la lancetta dei minuti. Rilasciare il pulsante per fermare l'avanzamento.
- Premere il tasto **M.SET** una volta per far avanzare la lancetta dei minuti di 1 minuto.
- Rilasciare il tasto **M.SET** una volta fatto, l'orologio riprenderà il movimento dopo un paio di secondi.

c) Interruzione dell'impostazione dell'ora

Premere il tasto **RESET** per annullare l'impostazione dell'ora attuale. Tutte le lancette si portano a ore 12. L'orologio imposterà quindi di nuovo l'ora automaticamente sincronizzandosi con un trasmettitore radio locale.

d) Controllo della temperatura

La temperatura interna è visualizzata sul display che si trova a ore 6.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto è esente da manutenzione, tranne per l'eventuale necessaria sostituzione delle batterie e per la pulizia occasionale.
- Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non immergere il prodotto in acqua per la pulizia.
- Durante la pulizia non premere troppo forte sulla superficie per evitare graffi.
- Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto, pulito, morbido e privo di lanugine. In caso di sporco ostinato, inumidire il panno con acqua tiepida. Inoltre, usare sapone o un detergente delicato.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente noi, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.

→ Da dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile all'indirizzo www.conrad.com.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Rimuovere eventuali batterie / accumulatori e smaltirli separatamente.

b) Batterie / accumulatori

Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.



Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Alimentazione 1 x batterie da 1,5 V/DC, tipo AA (non inclusa)

Campo di termometro 0 °C a +50 °C

Condizioni di funzionamento 0 °C a +50 °C, 20 – 90 % UR

Condizioni di conservazione 0 °C a +50 °C, 20 – 90 % UR

Dimensioni (Ø x P) 172 x 58 mm

Peso 355 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V3_0216_02-ETS-Mkd