

① Istruzioni

Auricolare Bluetooth®

N°. 1214496 nero / 1214499 bianco

Utilizzo conforme

Il prodotto è destinato alla trasmissione wireless di voce e musica da cellulari, tablet, notebook e altri dispositivi dotati di connessione Bluetooth®. Il raggio di copertura è di 10 metri in un campo libero. Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile fissa che consente fino a 72 ore di autonomia in standby.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Auricolare Bluetooth®
- Cavo di ricarica USB
- Istruzioni

→ Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionare il tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.



Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Il prodotto è riservato all'uso in ambienti chiusi, non all'aperto. Il contatto con luoghi umidi, ad esempio bagni, deve essere evitato.
- La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e fissa. Di conseguenza, non è sostituibile.



- Evitare di danneggiare la batteria in qualsivoglia caso. Il danneggiamento della batteria comporta pericoli di esplosione e incendio! L'involucro dell'accumulatore LiPo non è di lamiera sottile, come nelle batterie/negli accumulatori comuni (es. batterie AA o AAA), ma è fatto solo da una lamina in plastica sensibile.
- Non cortocircuitare mai i contatti/i terminali della batteria. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio!
- Caricare la batteria con regolarità, anche quando il prodotto è inutilizzato. La tecnologia impiegata non richiede che la batteria sia precedentemente scaricata.
- Non caricare mai la batteria quando il prodotto è incustodito.
- Durante la carica, posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore. Infatti, durante questo processo l'accumulo di calore è normale.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Dispositivi di comando

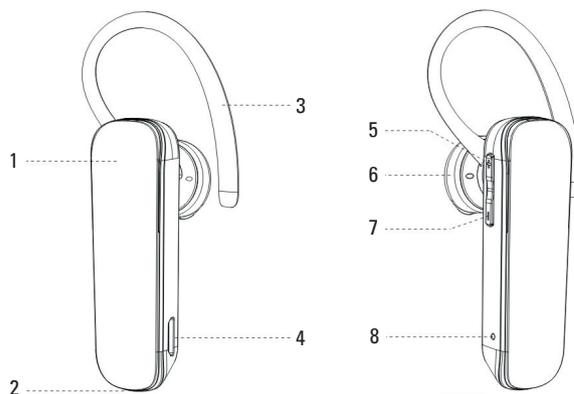

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Pulsante di controllo chiamate | 5 Pulsante del volume + |
| 2 Microfono | 6 Auricolare |
| 3 Attacco auricolare | 7 Pulsante del volume - |
| 4 Porta di ricarica micro-USB | 8 l'indicatore LED |

Ricarica dell'auricolare

La ricarica richiede ca. 2 ore. Prima del primo utilizzo, è necessario ricaricare completamente la batteria fissa per ca. 2 ore. Ricaricare la batteria come segue:

- Collegare il connettore micro-USB del cavo di ricarica USB in dotazione alla porta di ricarica micro-USB (4). Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB con il connettore USB-A a una porta USB del computer o a un dispositivo di ricarica USB.
- Durante la ricarica, l'indicatore LED (2) si accende in rosso.
- Quando la carica è completa, l'indicatore LED rosso si spegne. Scollegare il cavo di ricarica USB dai dispositivi.

→ Quando completamente carica, la batteria assicura un'autonomia di ca. 3 ore in chiamata e ca. 72 ore in standby. Il tempo effettivo, tuttavia, dipende da connessione Bluetooth®, impostazioni, temperatura ambiente e tipo di utilizzo.

→ Lo stato di carica della batteria dell'auricolare può essere visualizzato sullo schermo di un iPhone (iOS).

Messa in funzione

→ Auricolare e dispositivo mobile devono trovarsi entro una distanza di 10 metri. Si noti che è possibile il verificarsi di interferenze dovute a mobili, pareti o altri dispositivi elettronici posizionati fra auricolare e dispositivo mobile.

a) Indicatori LED

Stato auricolare	l'indicatore LED
Modalità di sospensione dopo l'associazione	LED blu, lampeggia 1 volta ogni 7 secondi
Chiamata in arrivo	LED blu, lampeggia 1 volta ogni 5 secondi
Batteria scarica	LED rosso, lampeggia 1 volta ogni 15 secondi; segnale acustico (bip)
Modalità di ricarica: batteria ricaricata	LED rosso, acceso fisso
Modalità di ricarica: batteria completamente carica	Il LED rosso si spegne

b) Accensione/Spengimento

- Ad auricolare spento, tenere premuto il pulsante di controllo chiamate (1) per 4 secondi fino a veder lampeggiare il LED blu. L'auricolare è acceso.
- Ad auricolare acceso, tenere premuto il pulsante di controllo chiamate (1) per 4 secondi fino a veder lampeggiare una volta il LED rosso. L'auricolare è spento.

c) Associazione (pairing) dell'auricolare

- Questo auricolare può essere associato a due cellulari.
- Prima dell'associazione, è necessario spegnere l'auricolare.
- Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate (1) per 7 secondi fino a veder lampeggiare alternativamente il LED rosso e blu. L'auricolare si trova ora in modalità Associazione.
- Attivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo mobile (ad es., smartphone), quindi avviare la funzione di ricerca dei dispositivi Bluetooth® (a tale proposito e laddove necessario, leggere le istruzioni del dispositivo mobile).
- Nell'elenco dei dispositivi trovati, selezionare l'auricolare "BH703".
- Quando richiesto dal dispositivo mobile, immettere il codice PIN "0000" per completare l'associazione con l'auricolare.

→ Dopo l'associazione, alcuni cellulari richiedono l'impostazione di connessioni separate. Osservare le istruzioni fornite a corredo del cellulare.

- Una volta completata l'associazione, accendere l'auricolare in modalità Standby fin quando il LED blu inizia a lampeggiare 1 volta ogni 7 secondi. Se collegato a un cellulare, il nome dell'auricolare appare nel menu dei dispositivi Bluetooth® associati.

→ Se non è possibile eseguire l'associazione all'auricolare, verificare se la batteria è carica o se l'auricolare è acceso e associato. Controllare anche se la funzione Bluetooth® è attivata sul dispositivo mobile e se l'auricolare si trova nel raggio di copertura di 10 metri.

→ Se non è possibile completare l'associazione dopo un determinato periodo di tempo, l'auricolare disattiva la funzione di associazione. A questo punto, per usare l'auricolare è necessario spegnere e riaccendere.

- Per associare un secondo cellulare, tenere premuto il pulsante del volume – per 4 secondi fin quando gli indicatori rosso e blu lampeggiano alternativamente. L'auricolare è pronto per l'associazione ed è possibile associare un secondo cellulare.

d) Funzione chiamata

- Esecuzione di una chiamata: Usare il cellulare come di consueto. Se l'auricolare è connesso al cellulare, il tono della suoneria è trasmesso allo stesso automaticamente.
- Risposta alla chiamata: In caso di chiamata in arrivo, premere il pulsante di controllo chiamate (1) o il tasto corrispondente del cellulare.
- Fine della chiamata: Premere il pulsante di controllo chiamate o il tasto corrispondente del cellulare.
- Rifiuto della chiamata: Durante l'avviso di chiamata in arrivo, tenere premuto il pulsante di controllo chiamate per 2 secondi fino all'emissione di un segnale acustico dall'auricolare.
- Riconoscimento vocale: Pronunciando un nome, è possibile selezionare direttamente la persona corrispondente. Il cellulare deve essere impostato per questa funzione e il riconoscimento vocale deve essere già stato registrato. Attivare la funzione Riconoscimento vocale (voice recognition) sul dispositivo mobile. Impostare il vivavoce sul cellulare. In assenza di chiamate, tenere premuto il pulsante del volume + (5) per 3 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico. Pronunciare a voce alta e in modo chiaro il nome della persona che si desidera chiamare.
- Ricomposizione: Premere il pulsante di controllo chiamate 2 volte in rapida successione. L'auricolare emette un segnale acustico. Al rilascio del pulsante di controllo chiamate, è ricomposto l'ultimo numero selezionato.
- Disattivazione del volume del microfono: durante una chiamata da auricolare, tenere premuto il pulsante del volume – (7) fino a quando è emesso il tono di notifica della disattivazione del microfono.
- Impostazione del volume: Premere il pulsante del volume + per alzare il volume e il pulsante del volume – per abbassare.
- Commutazione fra cellulare e auricolare: Durante una chiamata, tenere premuto il pulsante di controllo chiamate per 2 secondi fino all'emissione di un segnale acustico dall'auricolare. La chiamata passa dall'auricolare al cellulare e viceversa.
- Se l'auricolare è connesso a due cellulari, è possibile passare da un cellulare all'altro tenendo premuto il pulsante del volume + per 3 secondi. Ad esempio, nel corso di una conversazione sul cellulare attualmente connesso è possibile tenere premuto il pulsante del volume + per 3 secondi per ricevere una chiamata sull'altro cellulare. Premere il pulsante di chiamata (1) per terminare la conversazione.
- Dopo essere stato spento e riacceso, e se sono connessi due cellulari (modalità multi-link), l'auricolare si connette automaticamente all'ultimo cellulare connesso. L'utente può connettersi manualmente al primo cellulare tenendo premuto il pulsante del volume + per 3 secondi. Tenendo premuto il pulsante del volume + per 3 secondi si esegue la commutazione fra i due cellulari connessi.

e) Riproduzione musicale

L'auricolare consente la trasmissione di musica dal cellulare. Tuttavia, il dispositivo mobile deve supportare gli standard Bluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). La trasmissione audio è interrotta in caso di chiamata in arrivo, così da poter accettare la stessa. Alcuni cellulari non supportano questa funzione e, pertanto, la riproduzione sull'auricolare non è consentita.

- Regolare il volume con i pulsanti del volume + e – come per una chiamata telefonica.

Manutenzione e pulizia



Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.

- Prima della pulizia, scollegare il prodotto dai dispositivi collegati.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non vi sono parti riparabili all'interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di aprire/smontare.
- Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte sull'alloggiamento per evitare di graffiarlo.

Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente noi, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.

→ Da dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile all'indirizzo www.conrad.com.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Prima dello smaltimento, lasciare che la batteria ricaricabile integrata sia rimossa da un tecnico qualificato.

b) Batterie / accumulatori

Il consumatore finale ha l'obbligo legale (Normativa sulle batterie) di restituire tutte le batterie/tutti gli accumulatori usati; è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.



Le batterie/gli accumulatori che contengano sostanze tossiche sono contrassegnati dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirli tra i rifiuti domestici. Le denominazioni per il metallo pesante principale sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/sugli accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile restituire gratuitamente le batterie/gli accumulatori usati presso i punti di raccolta del Comune, le nostre filiali o ovunque vengano venduti accumulatori/batterie.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione / corrente di ingresso.....	5 V/DC, max. 78 mA
Batteria ricaricabile interna.....	3,7 V/DC ai polimeri di litio, 65 mAh
Porta di ricarica.....	micro-USB
Versione Bluetooth®	3.0
Profilo Bluetooth®	A2DP, HFP 1.5, HSP 1.1
Tempo in chiamata.....	fino a 3 ore
Tempo in standby.....	fino a 72 ore
Raggio di copertura Bluetooth®	fino a 10 metri
Impedenza.....	32 Ohm
Condizioni di funzionamento	-10 a +50 °C, 0 – 85 % UR
Condizioni di conservazione.....	-10 a +50 °C, 0 – 90 % UR
Lunghezza cavo di ricarica USB.....	circa 20 cm
Dimensioni (L x A x P).....	54 x 15,5 x 9 mm
Peso.....	Circa 8 g



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V4_0416_02-HX