

IT

Istruzioni per l'uso

per la sega manuale a catena RoNa

STANDARD/STANDARD-C · STANDARD-Plus/STANDARD-Plus-C · PROFI-C-lang


<https://vimeo.com/69242485>

1) Campi d'impiego:


Questa sega manuale a catena, leggera e facile da manipolare, è particolarmente appropriata per segare legno, rami, radici (anche sott'acqua), ceppi di legno e tubi di plastica, ad es. tubi di PVC, anche in punti difficilmente accessibili. **Non è adatta per segare metalli.**

(Con il modello „STANDARD-Plus-C“) viene particolarmente facilitato il lavoro sugli alberi alti. Si possono anche segare dal terreno rami fino a un'altezza di circa 4 m, in modo veloce, sicuro e senza problemi. Non occorre più arrampicarsi sugli alberi né eseguire manovre non prive di rischi su una scala.


Avvertenza importante: al momento del disimballo noterete che la catena scorre con un po' di difficoltà. È un fenomeno dovuto alla fabbricazione. Dopo i primi impieghi la catena diventa più scorrevole e si può manipolare più facilmente. Per i primi tagli consigliamo quindi di segare legno secco (ad es. travi o sim.) e poi passare al taglio degli alberi. Per evitare lesioni, si prega di usare dei guanti protettivi.

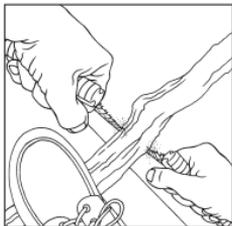

... segare sempre
in parallelo

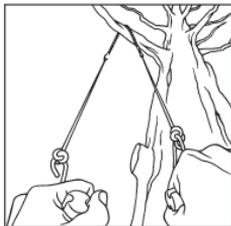

... segare con le cordicelle
di prolungamento

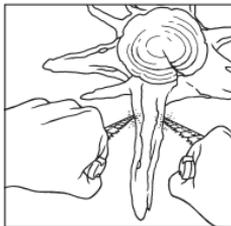

... utilizzabile anche
sott'acqua

3 anni
Garanzia

II) Montaggio:

- a) Modello „STANDARD (C)“: **+** b) „Set opzionale Kit“ per modello „STANDARD (C)“ **=** c) Modello „STANDARD PLUS (C)“
- 1 sega a catena:
90 maglie,
82 cm di lunghezza
 - 2 maniglie
 - Istruzioni
 - Borsa di custodia
 - 4 m di filo di nylon con peso di lancio e staffa di guida
 - 4 m di filo di nylon
 - Istruzioni
 - 1 sega a catena:
90 maglie, 82 cm di lunghezza
 - 2 maniglie
 - 4 m di filo di nylon con peso di lancio e staffa di guida
 - 4 m di filo di nylon
 - Istruzioni
 - Borsa di custodia


a1) Modello „PROFI-C-lang“

(144 maglie, 1,30 m di lunghezza)

A) Lavorare senza prolunga (modello „STANDARD (C)“ e „PROFI-C-lang“)

I ganci di connessione si agganciano semplicemente negli appositi fori delle maglie finali della sega a catena. **Importante:** chiudere un po' i ganci aperti con una pinza al termine del montaggio. Così non possono scivolare fuori!

B) Lavorare con la prolunga, modello „STANDARD PLUS (C)“ (2 cordicelle da 4 m)


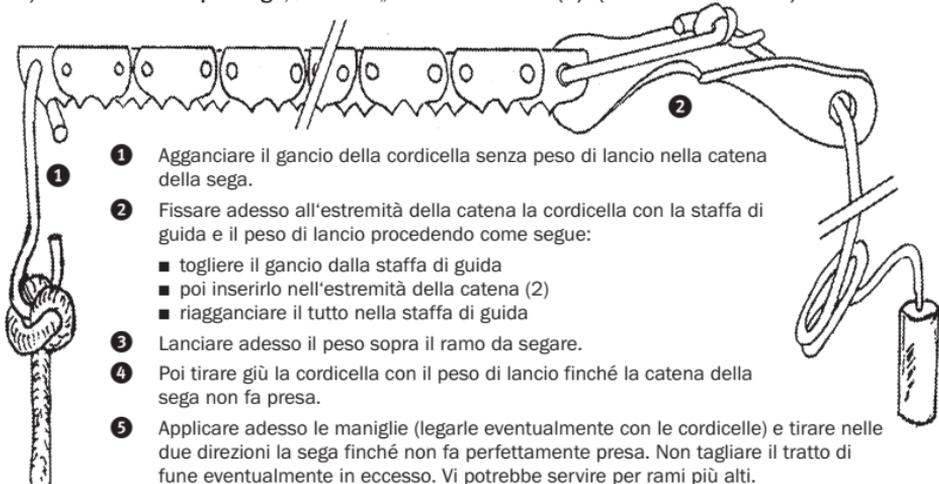


- 1 Agganciare il gancio della cordicella senza peso di lancio nella catena della sega.
- 2 Fissare adesso all'estremità della catena la cordicella con la staffa di guida e il peso di lancio procedendo come segue:
 - togliere il gancio dalla staffa di guida
 - poi inserirlo nell'estremità della catena (2)
 - riagganciare il tutto nella staffa di guida
- 3 Lanciare adesso il peso sopra il ramo da segare.
- 4 Poi tirare giù la cordicella con il peso di lancio finché la catena della sega non fa presa.
- 5 Applicare adesso le maniglie (legarle eventualmente con le cordicelle) e tirare nelle due direzioni la sega finché non fa perfettamente presa. Non tagliare il tratto di fune eventualmente in eccesso. Vi potrebbe servire per rami più alti.
- 6 **Importante! Stare sempre lateralmente rispetto al ramo affinché non vi cada sopra la testa. In caso di rami alti, si consiglia di lavorare in due.**

III) Indicazioni sull'impiego:

La sega manuale a catena è fabbricata in acciaio pregiato trattato termicamente. Ciò garantisce un handling sicuro e una lunga durata di vita.

- Avvolgere la sega manuale a catena intorno al legno da lavorare e cominciare a segare lentamente finché i denti non fanno presa.
- Adesso tirare alternativamente in una direzione, uniformemente avanti e indietro.
- Sfruttare l'intera lunghezza della catena.
- Su materiali più spessi e in caso di rami più alti si consiglia di lavorare in due.

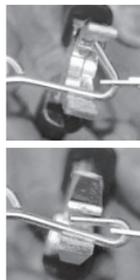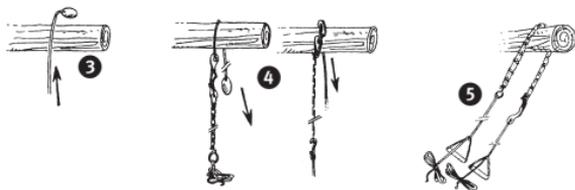

La sega è particolarmente indicata per diametri da min. 4 cm a max. 25 cm.

IV) Indicazioni sui pericoli:

- **Indossare guanti protettivi durante il lavoro.**
- **Non è consentito rimuovere maglie dalla sega per accorciare la catena né aggiungere nuove maglie. Se si danneggia la sega, si deve sostituire tutta la sega.**
- **Durante il lavoro accertarsi di stare in una posizione sicura, specialmente quando si tagliano i rami sopra la testa.**
- **Quando si taglia un ramo sopra la testa, si devono sempre prendere provvedimenti affinché il ramo non cada giù. Consigliamo di portare un casco e, in caso di rami alti, di lavorare in due.**

V) Manutenzione/cura:

- Verificare regolarmente se la catena è danneggiata.
- Dopo il lavoro non si deve mai lasciare la sega manuale a catena all'aperto senza protezione: rischio di lesioni!
- La sega si deve sempre conservare nell'astuccio fornito in dotazione.
- Dopo un utilizzo frequente occorre pulirla e passarvi sopra un panno imbevuto leggermente d'olio (ad es. olio motore).