

IT

Istruzioni per l'uso

per la sega manuale a catena RoNa „STANDARD“ e „STANDARD PLUS“


<https://vimeo.com/69242485>

1) Campi d'impiego:


Questa sega manuale a catena, leggera (200 g) e facile da manipolare, è particolarmente appropriata per segare legno, rami, radici (anche sott'acqua), ceppi di legno, ecc. e tubi di plastica, ad es. tubi di PVC, in punti difficilmente accessibili. **Non è adatta per segare metalli.**

(Con il modello „STANDARD PLUS“) viene particolarmente facilitato il lavoro sugli alberi alti. Si possono anche segare dal terreno rami fino a un'altezza di circa 4 m, in modo veloce, sicuro e senza problemi. Non occorre più arrampicarsi sugli alberi né eseguire manovre non prive di rischi su una scala.


Avvertenza importante: al momento del disimballo noterete che la catena scorre con un po' di difficoltà. È un fenomeno dovuto alla fabbricazione. Dopo i primi impieghi la catena diventa più scorrevole e si può manipolare più facilmente. Per i primi tagli consigliamo quindi di segare legno secco (ad es. travi o sim.) e poi passare al taglio degli alberi. Per evitare lesioni, si prega di usare dei guanti protettivi.

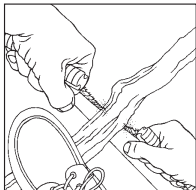

... Tagliare rami,
tronchi e simili

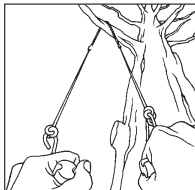

... segare con le cordicelle
di prolungamento

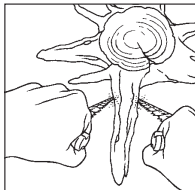

... utilizzabile anche
sott'acqua




II) Montaggio:

- a) **Modello „STANDARD“:** + b) **„Set opzionale Kit“ per modello „STANDARD“** = c) **Modello „STANDARD PLUS“**
- 1 sega a catena:
 - 84 maglie, 77 cm di lunghezza
 - 2 maniglie
 - Istruzioni
 - Borsa di custodia
- 4 m di filo di nylon con peso di lancio e staffa di guida
 - 4 m di filo di nylon
 - Istruzioni
- 1 sega a catena:
 - 84 maglie, 77 cm di lunghezza
 - 2 maniglie
 - 4 m di filo di nylon con peso di lancio e staffa di guida
 - 4 m di filo di nylon
 - Istruzioni
 - Borsa di custodia

A) Lavorare senza prolunga (modello „STANDARD“)

I ganci di connessione si agganciano semplicemente negli appositi fori delle maglie finali della sega a catena. **Importante:** chiudere un po' i ganci aperti con una pinza al termine del montaggio. Così non possono scivolare fuori!

B) Lavorare con la prolunga, modello „STANDARD PLUS“ (2 cordicelle da 4 m)

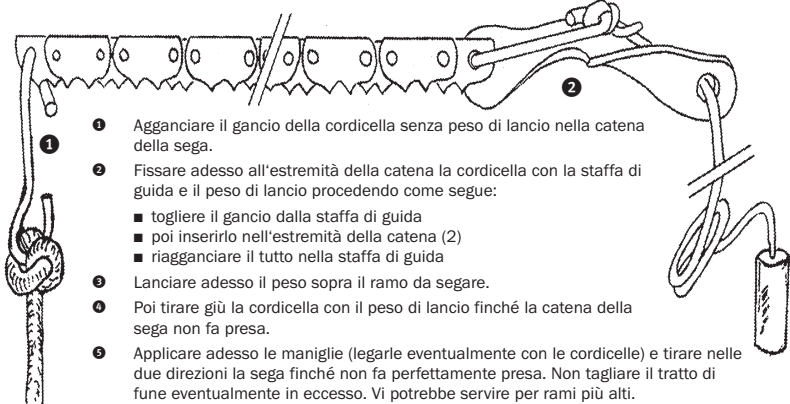




- ❶ Agganciare il gancio della cordicella senza peso di lancio nella catena della sega.
- ❷ Fissare adesso all'estremità della catena la cordicella con la staffa di guida e il peso di lancio procedendo come segue:
 - togliere il gancio dalla staffa di guida
 - poi inserirlo nell'estremità della catena (2)
 - riagganciare il tutto nella staffa di guida
- ❸ Lanciare adesso il peso sopra il ramo da segare.
- ❹ Poi tirare giù la cordicella con il peso di lancio finché la catena della sega non fa presa.
- ❺ Applicare adesso le maniglie (legarle eventualmente con le cordicelle) e tirare nelle due direzioni la sega finché non fa perfettamente presa. Non tagliare il tratto di fune eventualmente in eccesso. Vi potrebbe servire per rami più alti.

❻ 7) Importante! Stare sempre lateralmente rispetto al ramo affinché né questi né la catena vi cadano sopra la testa.

III) Indicazioni sull'impiego:

La sega manuale a catena è fabbricata in acciaio pregiato trattato termicamente. Ciò garantisce un handling sicuro e una lunga durata di vita.

- Avvolgere la sega manuale a catena intorno al legno da lavorare e cominciare a segare lentamente finché i denti non fanno presa.
- Adesso tirare alternativamente in una direzione, uniformemente avanti e indietro.
- Sfruttare l'intera lunghezza della catena.
- Su materiali più spessi possono lavorarvi anche due persone.

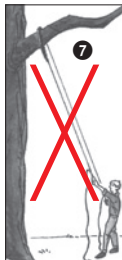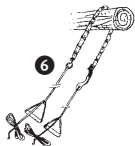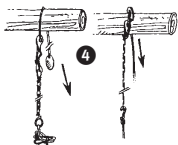

La sega è particolarmente indicata per diametri da min. 4 cm a max. 25 cm.

IV) Indicazioni sui pericoli:

- **Indossare guanti protettivi durante il lavoro.**
- **Non è consentito rimuovere maglie dalla sega per accorciare la catena né aggiungere nuove maglie. Se si danneggia la sega, si deve sostituire tutta la sega.**
- **Durante il lavoro accertarsi di stare in una posizione sicura, specialmente quando si tagliano i rami sopra la testa.**
- **Quando si taglia un ramo sopra la testa, si devono sempre prendere provvedimenti affinché il ramo non cada giù. Consigliamo di portare un casco.**

V) Manutenzione/cura:

- Verificare regolarmente se la catena è danneggiata.
- Dopo il lavoro non si deve mai lasciare la sega manuale a catena all'aperto senza protezione: rischio di lesioni o corrosione!
- La sega si deve sempre conservare nell'astuccio fornito in dotazione.
- Dopo un utilizzo frequente occorre pulirla e passarvi sopra un panno imbevuto leggermente d'olio (ad es. olio motore).