

Istruzioni

6 porte caricabatterie USB SPAS-12006

N. d'ordine 1530197

Destinazione d'uso

Questo prodotto è adatto per caricare contemporaneamente fino a sei apparecchi USB. È possibile collegare tablet e smartphone a questo prodotto con sei spine USB-A. Il regolatore di tensione incorporato garantisce una tensione d'uscita da 5 V/DC stabile rendendo così possibile un caricamento più rapido. Il prodotto è protetto dal surriscaldamento e dal sovraccarico. L'alimentazione elettrica viene effettuata tramite il cavo elettrico in dotazione.

Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi. Non è consentito l'uso all'esterno. È assolutamente da evitare il contatto con l'umidità, ad esempio nel bagno.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, questo potrebbe subire danni. Un utilizzo inappropriato potrebbe inoltre causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB
- Cavo di alimentazione (1,1 m)
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito internet.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo del lampo in un triangolo è usato in caso sussistano rischi per la salute, p.es. a causa di scosse elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo indica raccomandazioni importanti del manuale di istruzioni da osservare incondizionatamente.



Il simbolo della freccia si trova in caso di suggerimenti e raccomandazioni particolari per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti a cose o persone. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto in funzione.
- L'involucro si riscalda durante l'uso. Collocare il prodotto su una superficie resistente al calore. Provvedere a una areazione adeguata. L'involucro non deve essere coperto!



- Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato, piegato o danneggiato da angoli taglienti.
- La presa di corrente deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo. Estrarla sempre afferrando la spina stessa.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando non è inutilizzato.
- In caso di temporale, per motivi di sicurezza, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente.
- Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare al cavo di alimentazione eccessivi carichi termici da eccessivo calore o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. Se ciò non viene rispettato, il cavo di alimentazione può subire danni. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Se il cavo di alimentazione presenta danni, non toccarlo. Innanzitutto, mettere fuori tensione la relativa presa di corrente (ad es. tramite il rispettivo salvavita) e poi scollegare con attenzione la spina dalla presa. Non utilizzare mai il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Per evitare rischi, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito solo dal costruttore, da un laboratorio da lui autorizzato o da una persona qualificata.
- Le spine non devono mai essere collegate o scollegate con le mani bagnate.
- In caso di mancato utilizzo, staccare l'apparecchio mobile/USB dal caricatore.
- Prima del collegamento alla presa, assicurarsi che la tensione locale corrisponda alle specifiche stampate sul prodotto.
- Il dispositivo è stato progettato in classe di protezione II. Come fonte di tensione deve essere utilizzata solo una presa di corrente (230 V/AC, 50 Hz) dalla rete pubblica di alimentazione.
- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Se liquidi o oggetti entrano nello spazio interno del dispositivo, il prodotto non potrà più essere utilizzato, e deve essere portato in un'officina specializzata.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Elementi di comando

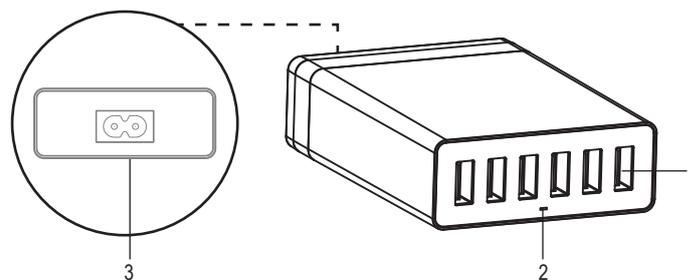

- 1 6 porte USB A
- 2 LED di stato blu

- 3 Presa per spina elettrica

Messa in funzione



Accertarsi che i valori di alimentazione dell'apparecchio mobile/USB corrispondano a quelli del prodotto (vedere dati tecnici).

Non utilizzare questo caricatore USB per apparecchi mobili/USB che richiedono una corrente di carica superiore a 2,4 A.

Leggere sempre anche le istruzioni per l'uso dell'apparecchio mobile/USB.

Non cortocircuitare le uscite USB.

a) Collegare il caricatore USB

- Collegare lo spinotto del cavo di rete alla presa (3) del caricatore USB.
- Inserire la spina di alimentazione dell'adattatore in una presa di corrente appropriata. Il LED di stato emette una luce blu.
- Scollegare sempre l'apparecchio mobile/USB prima di collegare o staccare il caricatore USB.

b) Caricare il dispositivo mobile

- Collegare il cavo di carica USB (non in dotazione) alla porta Micro-USB/ all'entrata di carica corrispondente dell'apparecchio mobile/ USB.
- Collegare la spina USB-A del caricatore USB ad una delle sei porte USB-A (1).
- Il ciclo di ricarica si avvia automaticamente.
- Controllare il ciclo di ricarica. Se il ciclo di ricarica viene interrotto o arrestato, staccare il cavo USB dal dispositivo mobile.
- Alla fine del processo di carica, staccare il cavo USB utilizzato dal prodotto e dagli apparecchi mobili/USB.
- Staccare la spina elettrica dalla presa di corrente.

Cura e pulizia

- Staccare il prodotto dall'alimentazione elettrica prima della pulizia.
- Staccare il cavo USB collegato e il dispositivo mobile dal prodotto prima della pulizia.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche, in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Pulire utilizzando un panno asciutto e che non lasci pelucchi.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione / corrente di ingresso.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,2 A
Potenza assorbita.....	60 W
Potenza assorbita standby	<0,1 W
Tensione/corrente in uscita.....	5 V/DC; 6 x max. 2,4 A, in totale max. 12 A
Lunghezza del cavo.....	1,1 m
Classe di protezione	II
Condizioni operative/magazzino.....	da -10 a +65 °C, fino a 85% UR
Dimensioni (L x A x P).....	71 x 28 x 99 mm
Peso	182 g